

セッティング・スクリュー・ヘッド無し、完全ボール付、トルクス (六角星型)

EH 22720.



製品説明

セッティングスクリューは、傾いた面の場合でもクランプ、締付け、サポートなどに使用できます。

トルクス (六角星型) は、より強い締結を可能とします。締結トルクは、エッジ部に負荷されず内部の六角面で伝達されます。従って、工具の磨耗を防ぎ、寿命を延ばすことに貢献します。

材質

ボール

- ・軸受鋼、焼入れ
- ・ステンレス鋼、焼入れ

ねじ

- ・熱処理鋼、1200 ±100 N/mm²
- ・ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

更なる情報

備考

ボールの反転防止機能無し
特別仕様については、お問い合わせください。


参照先

ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください

その他の製品

- ・セッティング・スクリュー、ヘッド無し、完全ボール付
- ・セッティング・スクリュー、ヘッド無し、面取りボール付、トルクス (六角星型)

寸法図

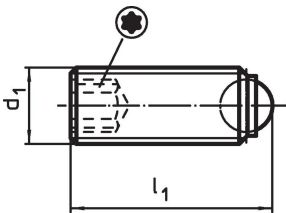

発注情報

d ₁	寸法 l ₁ [mm]	ボール直径		耐荷重 (静荷重時) ¹⁾ max. [kN]	 max. [°C]	 [g]	製品番号
完全ボール, 熱処理鋼							
M4	6,0	2,5	8	3,5	250	0,3	22720.1042
M4	10,0	2,5	8	3,5	250	0,6	22720.1044
M5	8,0	3,0	10	4,5	250	0,7	22720.1052
M5	12,0	3,0	10	4,5	250	1,2	22720.1054
M6	10,8	4,0	15	9,0	250	1,4	22720.1062
M6	16,8	4,0	15	9,0	250	2,5	22720.1064
完全ボール, ステンレス鋼							
M4	6,0	2,5	8	3,5	250	0,3	22720.2042
M4	10,0	2,5	8	3,5	250	0,6	22720.2044
M5	8,0	3,0	10	4,5	250	0,7	22720.2052
M5	12,0	3,0	10	4,5	250	1,2	22720.2054
M6	10,8	4,0	15	9,0	250	1,4	22720.2062
M6	16,8	4,0	15	9,0	250	2,5	22720.2064

¹⁾ 耐荷重の表示はステンレス鋼仕様には適用されません。但し、POM球付の物には適用されます。

法令(コンプライアンス)

詳細の法令情報については、目的の製品番号を選択してください。