

## シャフト/平ワッシャー

EH 23061.




## 製品説明

スイングクランプEH 23310の嵩上げ用として、またサポートの高さ調整用として

## 材質

- ・ スティール、浸炭焼入れ 研磨

## 寸法図

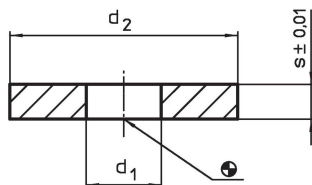

## 発注情報

| d <sub>1</sub> | 寸法<br>d <sub>2</sub><br>[mm] | s<br>±0,01 | 適合ねじ<br>[mm] | 重量<br>[g] | 製品番号       |
|----------------|------------------------------|------------|--------------|-----------|------------|
| 25             | 59,5                         | 3          | M24          | 53        | 23061.2403 |
| 25             | 59,5                         | 4          | M24          | 71        | 23061.2404 |
| 25             | 59,5                         | 5          | M24          | 89        | 23061.2405 |
| 25             | 59,5                         | 10         | M24          | 178       | 23061.2410 |
| 25             | 59,5                         | 20         | M24          | 358       | 23061.2420 |

## 法令(コンプライアンス)

## RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

## SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

## プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。