

プッシュ・プランジャー・回転止め用のネジ付
EH 23230.



製品説明

プッシュ・プランジャーは、ワークや部品をクランプする前の、簡単かつ確実な位置決めに使用できます。
ネジ付の仕様は、ワークに合わせてコンタクトを製作して取り付けることができます

材質

ピン

- ・ スチール、浸炭焼入れ、黒染

本体

- ・ スチール、亜鉛めっき

グランプスクリュー

- ・ スチール、黒染、先端部黄銅付き

ホルダー

- ・ 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、黒


ノブ

- ・ スチール、黒染

カウンター・ナット

- ・ スチール、黒染

寸法図

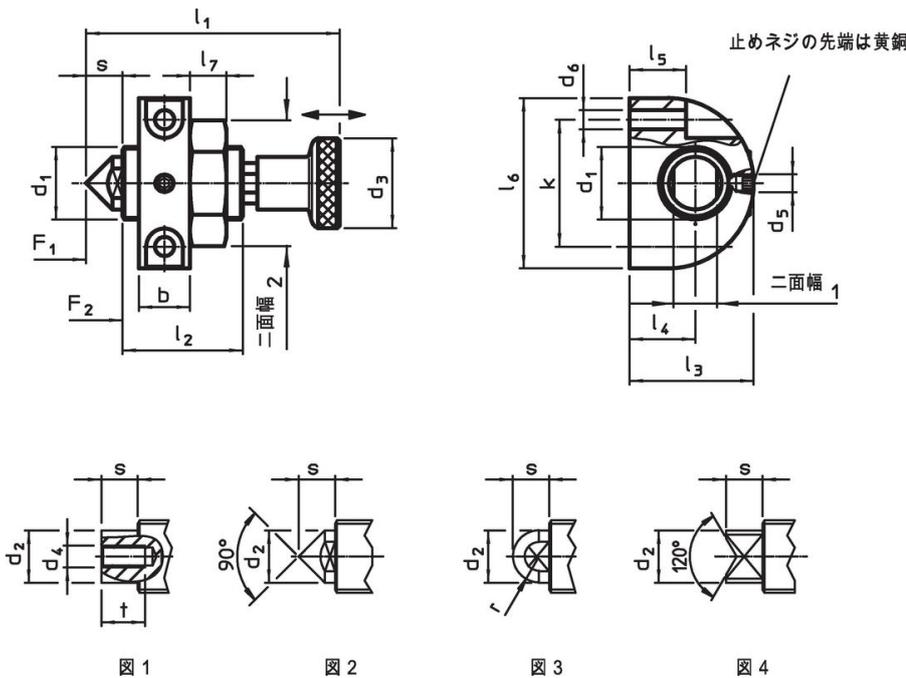

発注情報

寸法																スト □ーク s	二面幅		バネ力 ¹⁾		🌡️ max.	📦 [g]	製品番号	
d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	d ₆	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	t	r	b		k	二面 幅 ₁	二面 幅 ₂	F ₁				F ₂
[mm]																[mm]	[mm]		[N]					
メネジ付 - 図 1																								
M12 x 1,5	9,0	21	M4	M4	4,3	46,0	19	26	14	11,5	35	6	8	-	12	25	6	8	19	16	35	100	85	23230.0510
M16 x 1,5	12,0	21	M5	M5	5,3	56,0	27	34	18	15,5	47	8	10	-	14	35	8	10	24	25	71	100	153	23230.0512
M20 x 1,5	14,5	25	M6	M5	5,3	69,5	33	34	18	15,5	47	10	12	-	14	35	10	12	30	40	130	100	213	23230.0514

¹⁾ 統計的平均値

