

クランプ・バイス EH 23231.



製品説明

締付力が水平方向に働く、コンパクトでしっかりした機械式のバイスで、堅牢なスピンドルを備えています。

- 締付力最大80 kN
- 締付ストローク 25 mm、二面幅36 を持つスピンドル
- 固定には4本のM 24 強度クラス8.8 (締付モーメント600 Nm) を使用。穴間隔は、100 x 100 mm
- 適合する口金23231.0020-0033は別売

材質

- スチール、浸炭焼入れ 研磨

更なる情報

その他の製品

- 標準口金, クランピングバイス用
- 交換用口金, クランピングバイス用、下押し効果あり
- クランプ・バイス, 可動口金
- クランプ・バイス, 固定口金
- クランプ・バイス, 追加工用
- クランプ・バイス, セレクション面/平滑面

寸法図

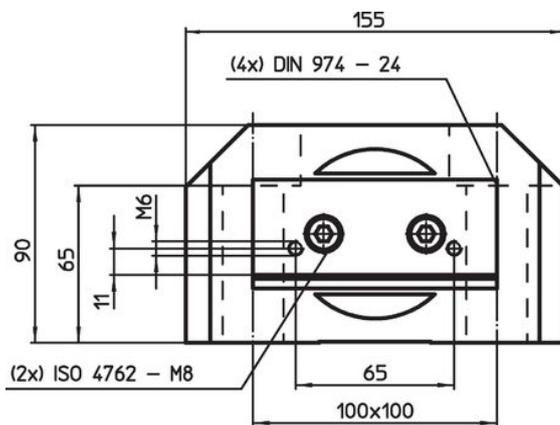


図 1



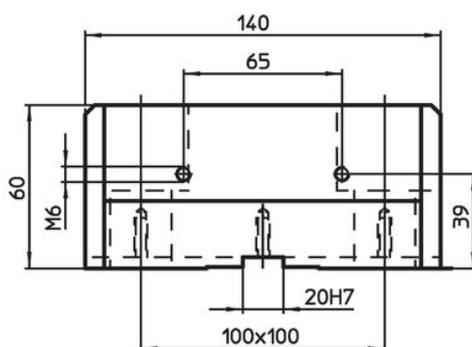



図 2

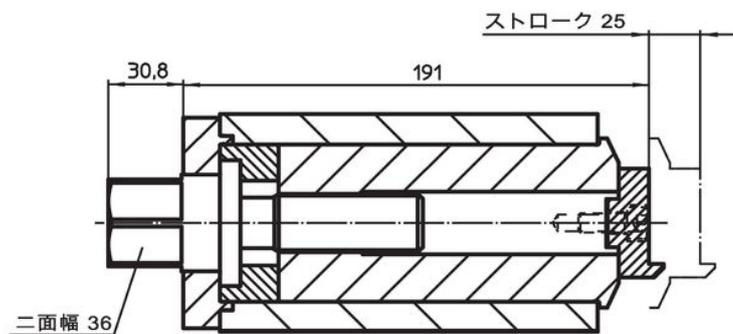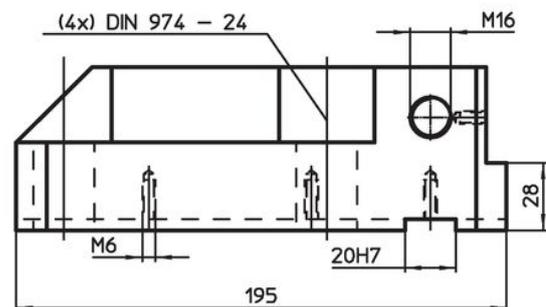

発注情報

締付力 水平方向 max. [kN]	締付トルク max. [Nm]	 [kg]	製品番号
可動口金 - 図 1			
80	200	16	23231.0010
固定口金 - 図 2			
-	-	10	23231.0011

応用例

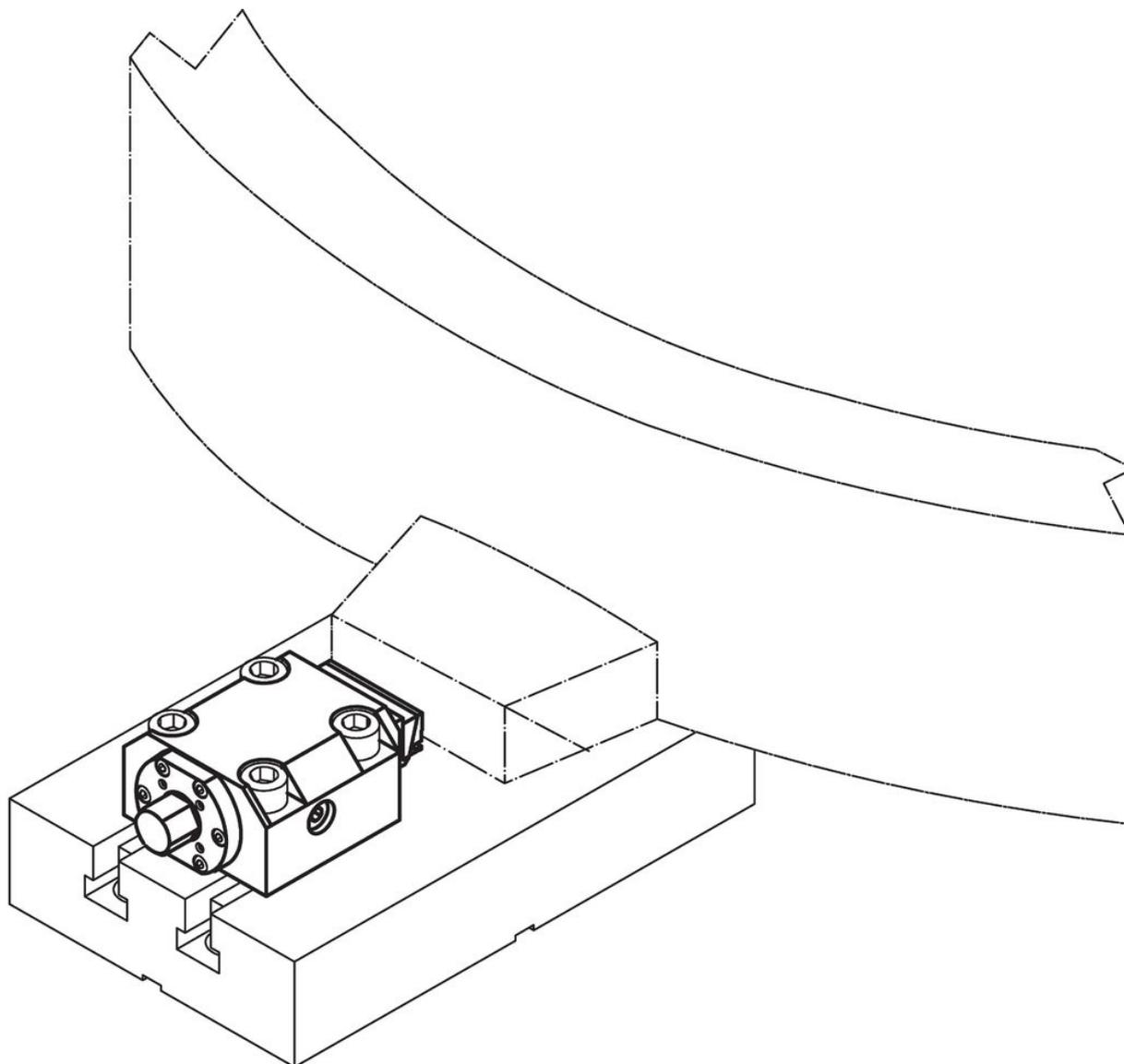

法令(コンプライアンス)

詳細の法令情報については、目的の製品番号を選択してください。