

高さ調整シリンダー

EH 23310.



製品説明

高さ調整シリンダーは、スイング・クランプEH23310.やその他のクランプエレメントの高さ調整に使用します。台座ピンEH22680、レストボタンEH22690、揺動パッドEH22730-22741と組み合わせても使用できます

材質


- ・ スティール、浸炭焼入れ、黒染、研磨

更なる情報

その他の製品

- ・ シートピン, セレクションまたはポイント付
- ・ シートピン, 先端部ピン形状
- ・ ピン
- ・ シートピン, 高さ調整型
- ・ 揺動パッド
- ・ 揺動パッド, 硬質合金インサート セレクション付
- ・ 揺動パッド, 初期位置復帰機構付
- ・ 揺動パッド, 歯付ハードメタル・ボール付, 初期位置復帰機構付
- ・ 揺動パッド, 高さ調整型
- ・ 揺動パッド, 高さ調整、自動リセット式

寸法図

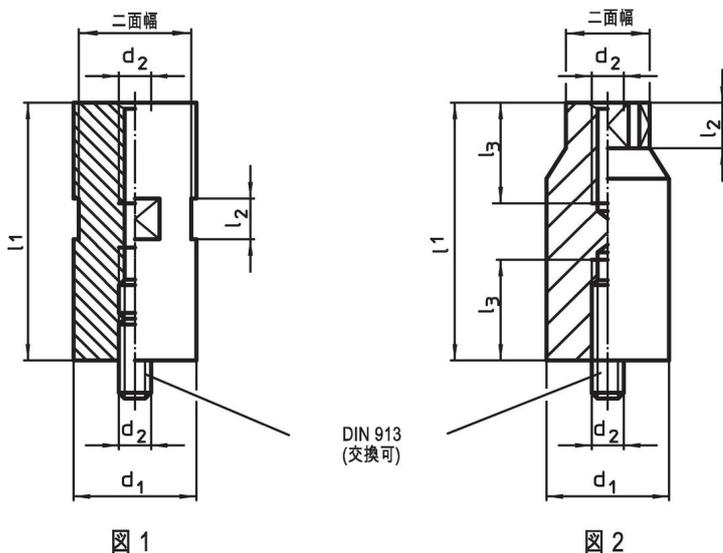



発注情報

d ₁ -0,1	l ₁	寸法			二面幅 [mm]	重量 [g]	製品番号
		d ₂	l ₂	l ₃			
[mm]							
図 1							
25	20±0,01	M 8	10	-	22	75	23310.0125
25	40±0,01	M 8	20	-	22	150	23310.0126
25	80±0,01	M 8	20	-	22	306	23310.0127
32	35±0,01	M10	20	-	27	202	23310.0130
32	70±0,01	M10	20	-	27	411	23310.0132
32	140±0,01	M10	20	-	27	848	23310.0134
40	35±0,01	M12	20	-	36	336	23310.0140
40	70±0,01	M12	20	-	36	673	23310.0141
40	140±0,01	M12	20	-	36	1366	23310.0142
40	35±0,01	M16	20	-	36	331	23310.0145
40	70±0,01	M16	20	-	36	663	23310.0146
40	140±0,01	M16	20	-	36	1330	23310.0147
60	35±0,01	M12	20	-	55	765	23310.0160

d ₁ -0,1	l ₁	寸法			二面幅	🔩 [g]	製品番号
		d ₂	l ₂	l ₃			
		[mm]			[mm]		
60	70±0,01	M12	20	-	55	1533	23310.0161
60	140±0,01	M12	20	-	55	3096	23310.0162
60	35±0,01	M16	20	-	55	763	23310.0165
60	70±0,01	M16	20	-	55	1522	23310.0166
60	140±0,01	M16	20	-	55	3056	23310.0167
60	50±0,01	M20	20	-	55	1087	23310.0170
60	100±0,01	M20	20	-	55	2130	23310.0171
60	200±0,01	M20	20	-	55	4335	23310.0172
70	50±0,01	M24	25	-	65	1361	23310.0241
70	100±0,01	M24	25	-	65	2721	23310.0242
図 2							
90	200±0,02	M24	35	50	65	8860	23310.0243
90	300±0,02	M24	35	50	65	13820	23310.0244

応用例

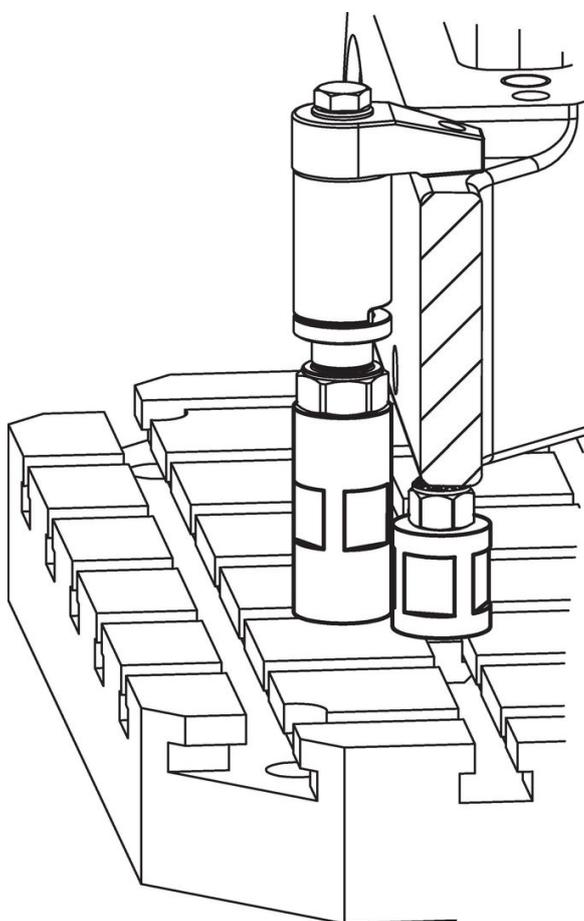

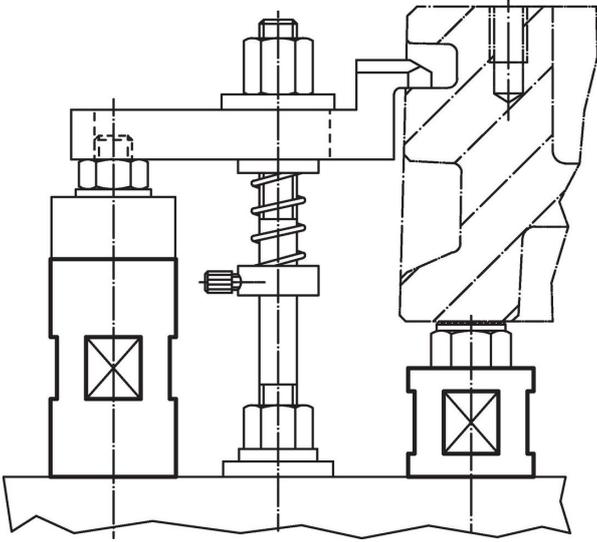

法令(コンプライアンス)

詳細の法令情報については、目的の製品番号を選択してください。