

縦型トグルクランプ・アングルと安全ロック付

EH 23330.



製品説明

トグルクランプは、その特徴的機構により、簡単に必要な保持力を提供できますので、様々な産業での幅広い使用が可能です

使用方法としては、金属加工産業での穴明け、溶接、曲げ、研磨、テスト、取付作業に、また、木工、プラスチック産業では、接着、穴明け、切断、フライス加工用治具等があります

トグルクランプは、すばやくクランプを開口できますので、ワークをスムーズに取り外すことができます。また、軽く人の手でクランプ操作をするだけで、大きなクランプ力を得ることができるのも特長です。トグルクランプは、自己保持機能によりロックされていますので、マシニングなどによる反力を抑えこむようにできています

トグルクランプは、長期間の使用を前提とした設計にて、高品質の部材を使って生産されています。

耐油性で、人間工学的にデザインされた大きめでソフトなハンドルにより、使い勝手を向上しています。

クランプ用に、素早く調整可能なコンタクトボルトが付属しています

材質

本体

- ・ スチール、亜鉛メッキ、不活性化処理

リベット

- ・ ステンレス鋼

グリップ

- ・ プラスチック

クランプねじ

- ・ スチール、焼入れ処理、亜鉛メッキ

クランピング・キャップ

- ・ ゴム、黒

プラスチック・キャップ


- ・ PVC, 黒

更なる情報

参照先

クランプネジの交換用アクセサリーもあります


寸法図

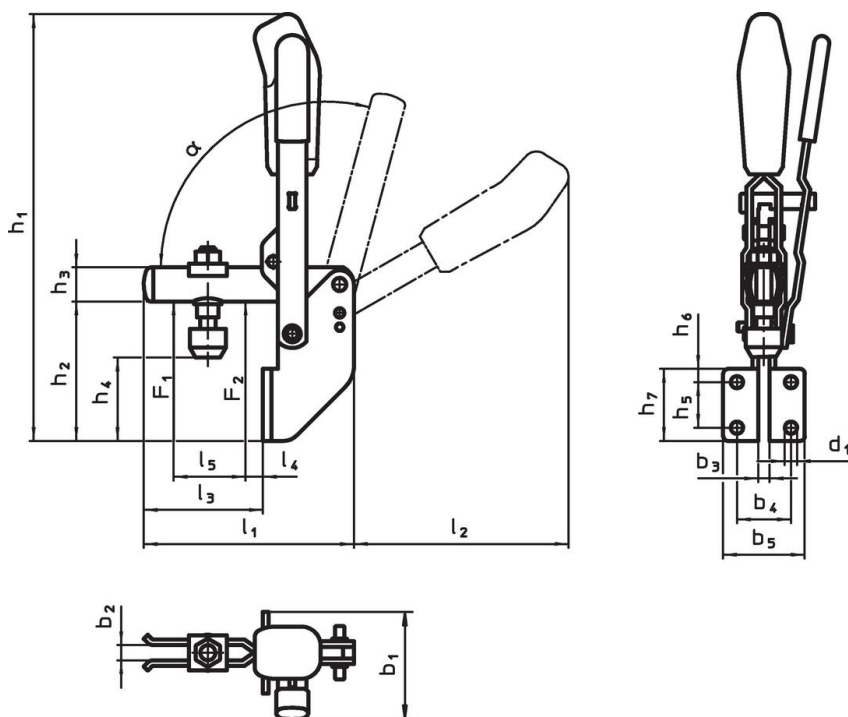

発注情報

公称 サイズ	クラン プねじ [mm]	寸法																			保持力		α	min. max.		製品番号	
		d ₁	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	b ₅	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ min.	h ₄ max.	h ₅	h ₆	h ₇	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	F ₁	F ₂		[kN]	[°C]		[g]
鋼																											
3	M6 x 35	6,1	45	6	5	25,5	37	176,5	61	12	34	41,5	20	6	32	77	63	40	9	25	1,0	1,2	105°	-10	80	272	23330.0623
4	M8 x 45	6,5	55	8	6	28,5	43	223,0	71	18	40	48,5	24	7	38	112	111	65	11	43	1,4	2,5	105°	-10	80	551	23330.0624
5	M8 x 65	8,5	63	10	8	32,0	52	280,0	102	20	53	81,5	32	54	96	140	129	84	17	50	2,0	3,0	105°	-10	80	885	23330.0625

アクセサリ

	d ₂ [mm]	製品番号
クランプねじ (トルククランプのスペアパーツ)		
	M6 x 35	23330.9003
	M8 x 45	23330.9005
	M8 x 65	23330.9006

法令(コンプライアンス)

詳細の法令情報については、目的の製品番号を選択してください。