

## パイプ型ハンドル EH 24321.



### 製品説明

パイプ型ハンドルは、機械装置のドア等に使われます。  
アルミ製のパイプ型ハンドルは、手になじむ堅牢な構造かつ斬新なデザインです。このタイプは、取付部が傾斜しています

### 材質

#### グリップ

- ・ アルミニウム、アルマイト処理
- ・ アルミニウム、樹脂塗装、色：黒 つや消し  
RAL 9005相当

#### ハンドルの柄

- ・ 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、シルバー  
(RAL 9006相当、つや消し)
- ・ 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、黒  
(RAL 9005相当、つや消し)

#### カバー

- ・ プラスチック、ライトグレー

### 組立


取付けは裏側から行います。

### 更なる情報

#### 備考

特別仕様については、お問い合わせください。

### 寸法図

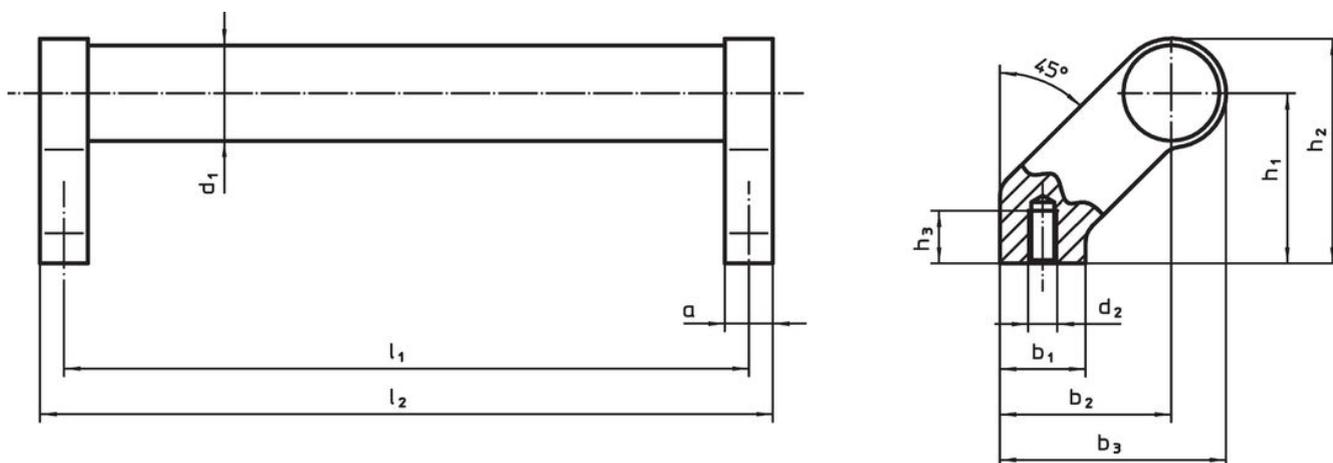

### 発注情報

d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub> ±0,25	a	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	寸法						[g]	製品番号		
					b <sub>3</sub>	d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub> min.	l <sub>2</sub>				
													[mm]	
シルバー														
20	180	12	24	42	54	M6	42	54	12	192	244	24321.0005		
20	200	12	24	42	54	M6	42	54	12	212	244	24321.0010		
20	250	12	24	42	54	M6	42	54	12	262	265	24321.0015		
20	300	12	24	42	54	M6	42	54	12	312	280	24321.0020		
20	350	12	24	42	54	M6	42	54	12	362	296	24321.0025		
20	400	12	24	42	54	M6	42	54	12	412	317	24321.0030		
28	200	14	25	50	66	M8	50	66	15	214	424	24321.0035		
28	250	14	25	50	66	M8	50	66	15	264	455	24321.0040		
28	300	14	25	50	66	M8	50	66	15	314	480	24321.0045		
28	350	14	25	50	66	M8	50	66	15	364	501	24321.0050		
28	400	14	25	50	66	M8	50	66	15	414	536	24321.0055		
28	500	14	25	50	66	M8	50	66	15	514	593	24321.0060		
28	600	14	25	50	66	M8	50	66	15	614	570	24321.0065		
30	200	17	27	51	68	M8	51	68	15	217	429	24321.0070		
30	300	17	27	51	68	M8	51	68	15	317	489	24321.0075		

d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub> ±0.25	a	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	寸法						[g]	製品番号
					b <sub>3</sub>	d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub> min.	l <sub>2</sub>		
[mm]												
30	350	17	27	51	68	M8	51	68	15	367	501	24321.0080
30	400	17	27	51	68	M8	51	68	15	417	538	24321.0085
30	500	17	27	51	68	M8	51	68	15	517	613	24321.0090
30	600	17	27	51	68	M8	51	68	15	617	669	24321.0095
<b>黒</b>												
20	180	12	24	42	54	M6	42	54	12	192	244	24321.0505
20	200	12	24	42	54	M6	42	54	12	212	244	24321.0510
20	250	12	24	42	54	M6	42	54	12	262	265	24321.0515
20	300	12	24	42	54	M6	42	54	12	312	280	24321.0520
20	350	12	24	42	54	M6	42	54	12	362	296	24321.0525
20	400	12	24	42	54	M6	42	54	12	412	317	24321.0530
28	200	14	25	50	66	M8	50	66	15	214	424	24321.0535
28	250	14	25	50	66	M8	50	66	15	264	455	24321.0540
28	300	14	25	50	66	M8	50	66	15	314	480	24321.0545
28	350	14	25	50	66	M8	50	66	15	364	501	24321.0550
28	400	14	25	50	66	M8	50	66	15	414	536	24321.0555
28	500	14	25	50	66	M8	50	66	15	514	593	24321.0560
28	600	14	25	50	66	M8	50	66	15	614	570	24321.0565
30	200	17	27	51	68	M8	51	68	15	217	429	24321.0570
30	300	17	27	51	68	M8	51	68	15	317	489	24321.0575
30	350	17	27	51	68	M8	51	68	15	367	501	24321.0580
30	400	17	27	51	68	M8	51	68	15	417	538	24321.0585
30	500	17	27	51	68	M8	51	68	15	517	613	24321.0590
30	600	17	27	51	68	M8	51	68	15	617	669	24321.0595

## 法令(コンプライアンス)

### RoHS準拠

鉛を含有 - 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

### 0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

### プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。