

ヒンジ・亜鉛ダイキャスト

EH 25163.



製品説明

この亜鉛ダイキャスト製のヒンジは、シンプルで定番のデザインが特長です。

材質

本体

- 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、シルバー
(RAL 9006相当、つや消し)
- 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、黒
(RAL 9005相当、つや消し)

カバー


- POM

更なる情報

その他の製品

- スペーサー, ヒンジ用
- ネジ穴付プレート, ヒンジ用

寸法図

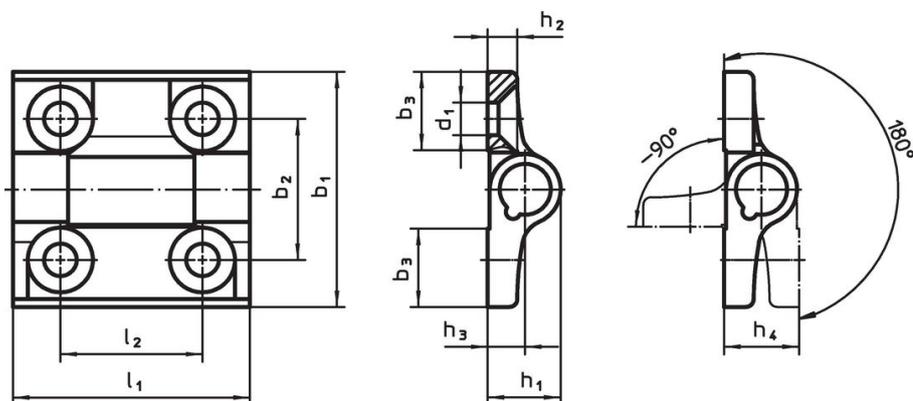

発注情報

寸法											max. [°C]	[g]	製品番号
b ₁	l ₁	b ₂	b ₃	d ₁	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	l ₂				
亜鉛ダイキャスト、シルバー													
60	60	36	20	8,3	18,5	7,5	9,5	19	36	80	137	25163.0005	
亜鉛ダイキャスト、黒													
60	60	36	20	8,3	18,5	7,5	9,5	19	36	80	137	25163.0105	

法令(コンプライアンス)

詳細の法令情報については、目的の製品番号を選択してください。