

プロモーションボックスジョイナー・SIMPLEXソフトハンマー、径50mm(取付部40mm)/ スーパープラスチック製インサート、 ベッセイ社ギアクランプ2個 EH 3117.



製品説明

プロモーション ボックス ジョイナーには、SIMPLEXソフトハンマー50:40 TPE-soft / スーパープラスチック (アルミニウムハウジング付き) と 2 個の BESSEY GEARKLAMP GK15 が含まれています。

SIMPLEX ソフトハンマー50:40 (製品番号3117.051) は、打面が大きいので、木工の作業に最適です。プラスサイズのインサートにより、超軽量アルミニウムハウジングがワークに当たるのを防ぎ、望ましくない損傷を防ぎます。

スーパープラスチックとTPE-softのインサートコンビネーションのSIMPLEX 50:40は、実績のあるSIMPLEXの原理により、2つのハンマーを1つで提供します。

青色で非常に柔らかいTPE-softインサートにより、素材に優しい方法で木片を接合することができます。さらに、TPEインサートは、他の多くのソフトハンマーとは異なり、色付きの跡を残しません。

逆に、硬くて堅牢なスーパープラスチック製インサートは、衝撃力を大幅に向上させ、ユーザーが金具やダボを非常に簡単に使用できるようにします。

ギアクランプGEARKLAMP GK 15 (製品番号GK15)は、ハンドルがスピンドルの軸から離れ、ねじクランプのレール上を滑るように配置されたため、最も狭いスペースでクランプすることができます。これにより、スライドアームに隠された機構を利用して、回転ごとに締付力をスピンドルに伝達することができます。ギアクランプは、従来のねじクランプや片手クランプに比べてかなりコンパクトになっています。


製品の特徴:

- 製品の特徴:
- TPE-soft(ブルー、軟、色付きなし)/スーパープラスチック(ホワイト、中硬、堅牢)のインサートの組み合わせによるSIMPLEXソフトハンマー。
- 径40mmのハウジングに組み込まれた径50mmの大きな打面は、繊細な表面での作業中に最大限の保護を提供します。
- 超軽量のアルミニウム製ハウジングにより、ソフトハンマーは非常に楽に扱え、適切な衝撃力を簡単に加え、コントロールすることができる (割れやすい素材への作業に理想的)。
- SIMPLEXの原理すべての部品が交換/組み込み可能となっており、大幅なコストとリソースの削減をもたらします。
- BESSEYのGEARKLAMP GK15を2個おまけで:
 - 作業エリアに邪魔な工具部品はありません。
 - あらゆるクランプ状況において、人間工学に基づいたハンドリングを保証します。
 - 非常に汎用性が高く、狭いスペースでの使用に適しています。
 - 2層プラスチック製ハンドルで、安全に扱うことができます。
 - スライドアームを素早く調整するクイックスライドボタン。
 - ワークに完全に適合する圧カプレート。
 - スライディングアームのプラスチック製ハウジングは、駆動機構をほこりや破片から保護します。


応用分野

木工、ドアの製作、軽い傷つきやすい部品の位置決め、模型製作、家具の製作、木工、傷つきやすい個所での打ち付け作業。

発注情報

寸法 長さ x 幅 x 高さ [mm]	 [g]	GTIN	製品番号
250 x 85 x 335	1008	4008158042381	3117s005

応用例

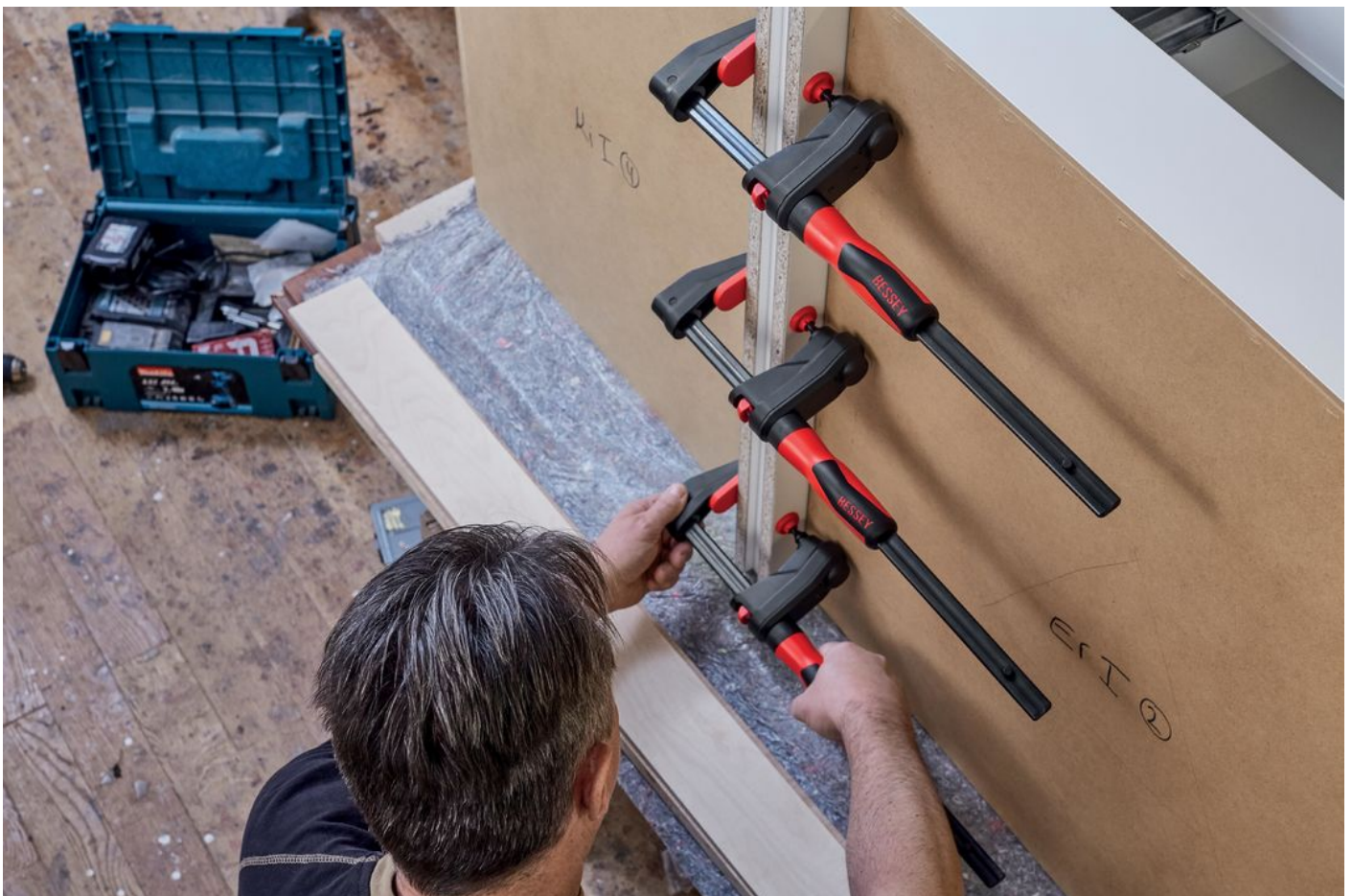





法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。