

ドロップハンマー・ショックレス

EH 3408.



製品説明

ハルダのドロップハンマー3408シリーズは、径20mmから径50mmまでのラインアップがあります。

ハンドルの無いプラスチックハンマーであるドロップハンマーは、直接ハンマーのヘッド部を手で掴んで使います。スペースが無い場所でのハンマー作業に適しています。また、最小限の力で叩く時や、繊細なワーク作業など、的確な衝撃を加えたい場合に最適です。

このような作業に使うドロップハンマーのインサートは、交換可能で耐摩耗性があり、欠けを起こさない特別なナイロン製です。

さらに、小さい鋼球を内蔵したショックレスタイプとなっていますので、ワークを叩いた際に衝撃力は少し遅れてワークに伝わります。これにより、叩いた反動を弱めると共に、叩く力を最大効率で使うことが出来ますので、作業音の削減と、作業者の腕への負担を軽減します。

製品の特長:

- ・ショックレス
- ・両側のインサートは、交換可能で、耐摩耗性に優れて、欠けにくい特別なナイロン製
- ・小さな音で丁寧な作業を可能にします
- ・打撃面が必要な作業に適しています
- ・アクセスが制限される環境のソリューション
- ・本製品は、サイズ径20mmから径50mmがあります。

応用分野

手作業に十分な余裕のスペースがない箇所での組立、修理、メンテナンスの各種作業、

材質

インサート

- ・ナイロン、白
- ・硬
- ・高い耐摩耗性
- ・割れにくい
- ・耐油性

組立

 
交換可能なナイロン製インサート

更なる情報


その他の製品

- ・ドロップハンマー/パンチのセット, 4本

発注情報

Ø		寸法 長さ x 幅 x 高さ [mm]	 [g]	GTIN	profc1@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
20	150	150 x 20 x 20	215	4030618302087	AAA905c002	21-04-07-02	3408.020
30	155	155 x 30 x 30	470	4030618302100	AAA905c002	21-04-07-02	3408.030
40	160	160 x 40 x 40	785	4030618302124	AAA905c002	21-04-07-02	3408.040
50	165	165 x 50 x 50	1250	4030618302148	AAA905c002	21-04-07-02	3408.050

応用例

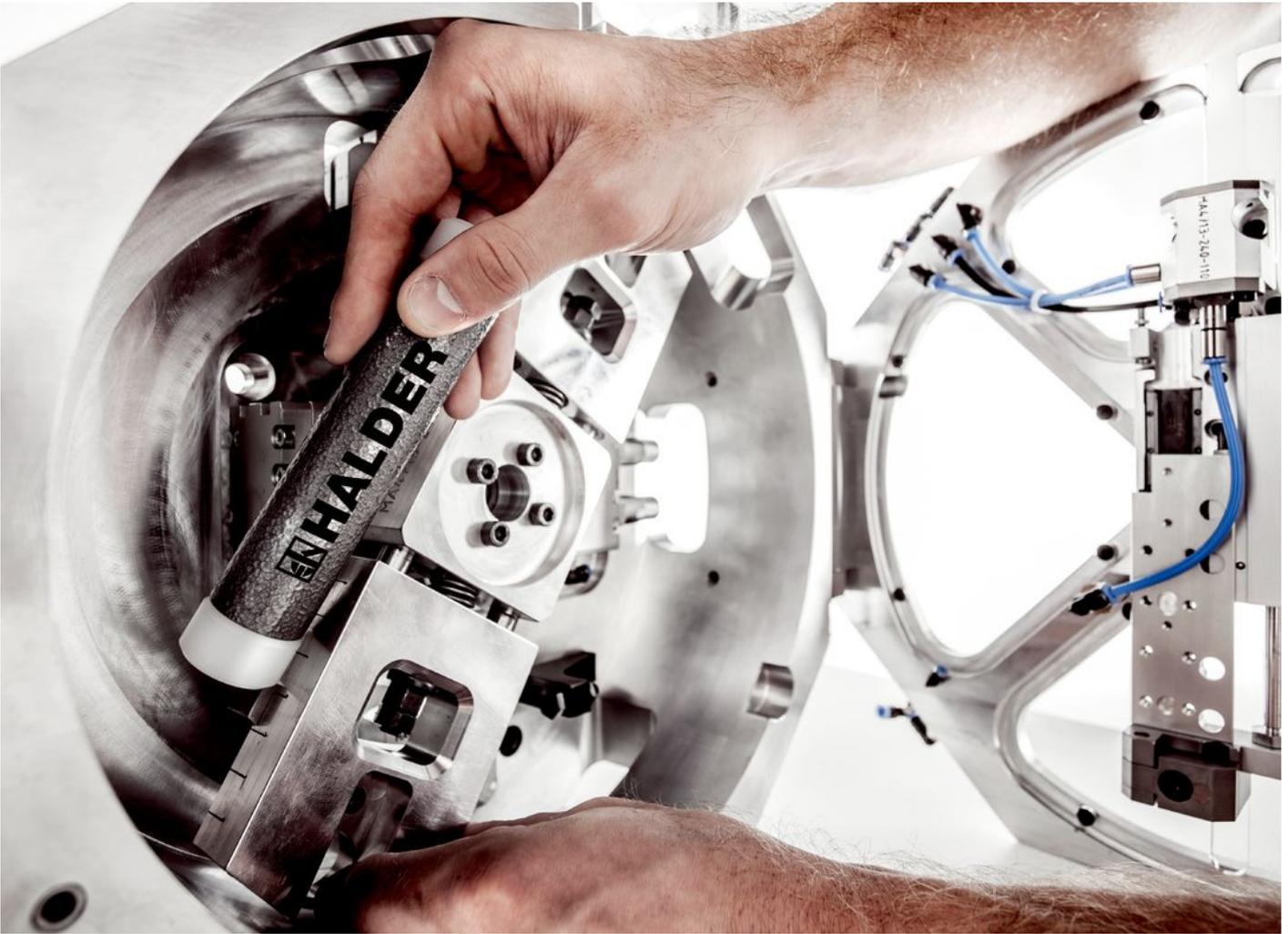

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。