


保持ケーブル・DAN80による

EH 4218.

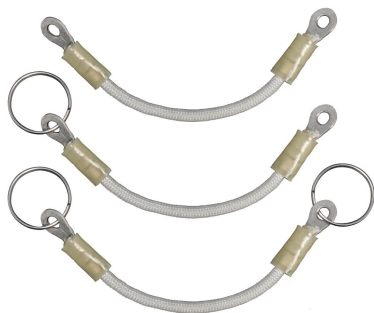

製品説明

保持ケーブルは、ボールロックピンの紛失防止用に使われます
保持ケーブルは、軽くて、伸ばせる特長があります
標準品に加えて、その他のタイプ(長さ違い)、仕様(タイプ[図] 1 - 3)を標準規格に準拠して製作しています。全てのキーリングのバリエーション(真鍮, DAN 191C20, DAN191-21, DAN191-14, DAN191-20)はオプションとして取り扱っています。短納期への対応もしています。

材質

コード
・ ナイロン、白色(MIL-C-5040 Typ III)

キーリング
・ ステンレス鋼 (DAN191C20準拠)

端子
・ 銅、亜鉛メッキ(DIN46237 4-6準拠)

分離
・ ナイロン(ポリアミド)製、黄色

更なる情報

備考

詳細についてはお問い合わせください
特別仕様については、お問い合わせください。

その他の製品

- ・ 保持ケーブル
- ・ 保持ケーブル, NSA5732による

寸法図

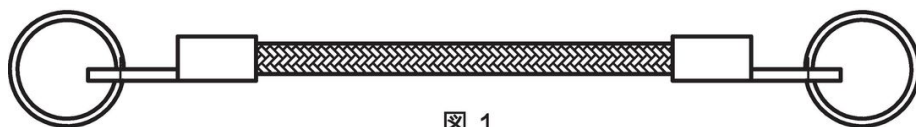
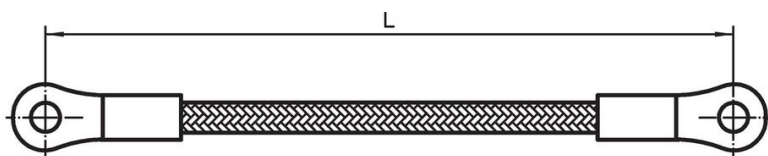


図 1



図 2



図 3

発注情報

寸法 L +5 -3 [mm]	製品番号
両側にケーブル留め輪とリングが付いています - 図 1	
200	4218.A20
ケーブル留め輪付 / ケーブル留め輪とリング付 - 図 2	
200	4218.B20
両側にケーブル留め輪付 - 図 3	
430	4218.C43

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。