

## 스러스트 앵글

1021.500




### 제품 설명

#### 재질

- 회 주철, 인산염 처리, 연마처리

### 그림

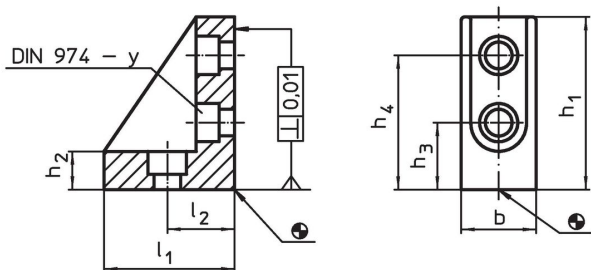

### 주문 정보

시스템	b	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	치수				스크류용	y	🔩	제품 번호.
				h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>				
				[mm]				[mm]	[mm]	[g]	
V40	38	42	20	52	10,5	20	40	M8	8	303	1021.500

### 규정 준수

#### RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

#### SVHC 재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

#### 식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### 분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.