

## 클램핑 너트 · 용접처리

24470.0616



### 제품 설명

DIN 99의 저가품

### 재질

- 스테인레스 스틸 1.4301, 블라스트 표면처리


### 그림



### 주문 정보

치수							[g]	제품 번호.
$l_1$	$l_2$	$d_1$	$d_2$	$d_3$	$h_1$	$h_2$		
[mm]								
스테인리스 스틸								
160	152	M20	40	20	31	73	533	24470.0616

적용 예

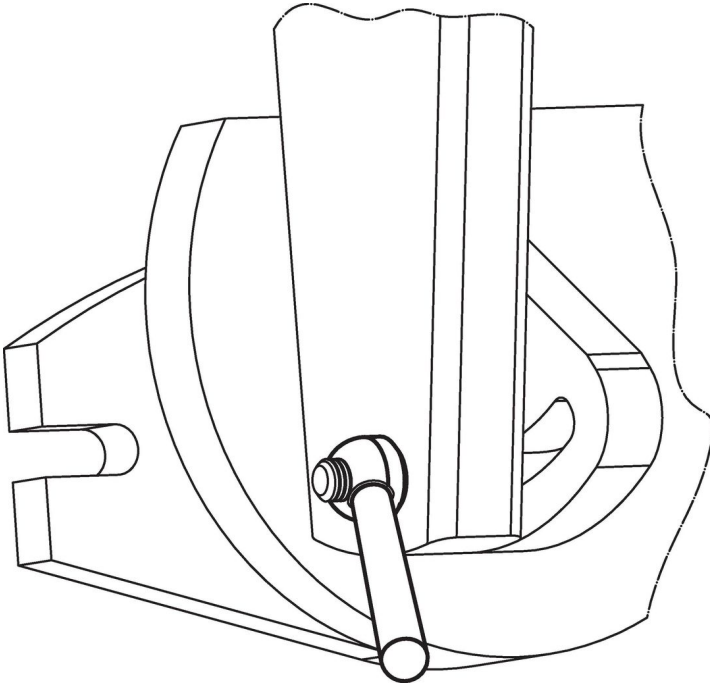

규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.