


경첩 · 조절 가능

25161.0205

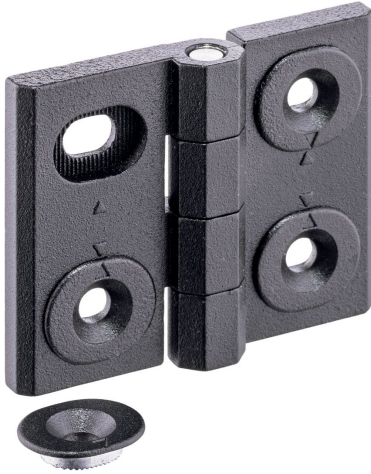

제품 설명

조정 가능한 경첩은 조정 부싱을 형태에 맞게 미세하게 조정하여 수평 또는 수직으로 배치할 수 있습니다.

재질

몸체

- 아연 다이 캐스트, 플라스틱 코팅처리, 검은 색, RAL 9005와 유사, 무광 처리

축

- 스텐인레스 스틸

그림

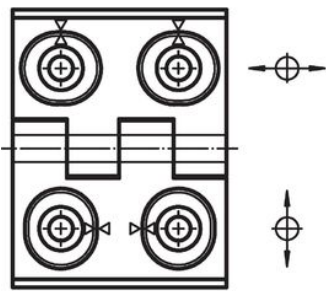
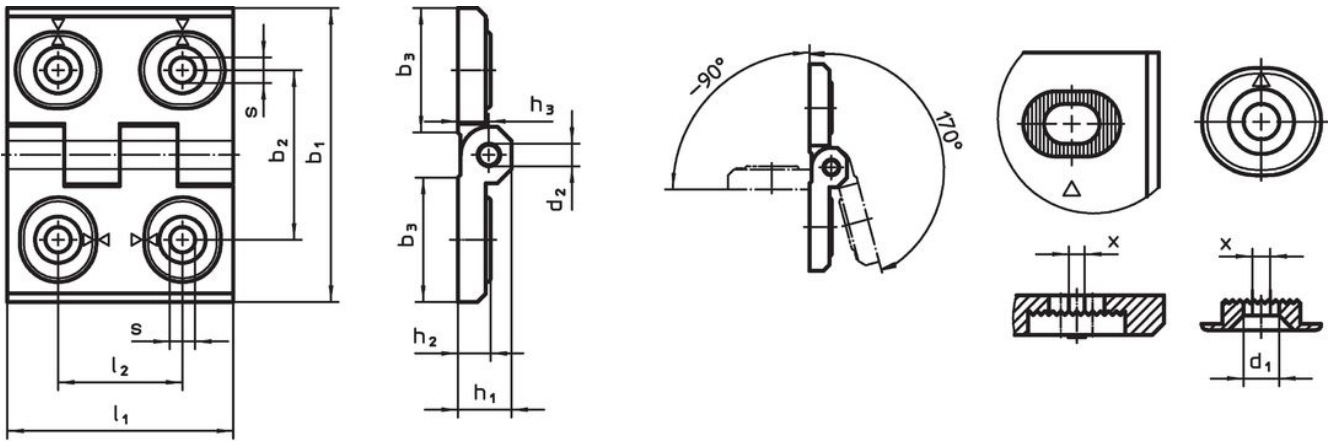


그림 1

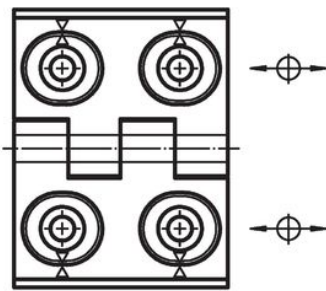


그림 2

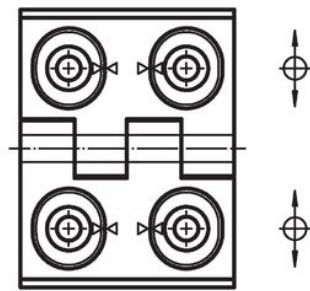


그림 3

주문 정보

b <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	d <sub>1</sub>	치수		h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	l <sub>2</sub>	x	[g]	제품 번호
					d <sub>2</sub>	[mm]							
너비 조절 가능 - 그림 3, 아연 다이 캐스트, 검정색													
40	52	30	22	4,5	4		9,5	6	5,5	22	0,5	82	25161.0205

## 규정 준수

### RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

### SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

### 식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.