

V-블록 부품 오른쪽/왼쪽

EH 1548.700 - EH 1648.800





제품 설명

재질

- 스틸, 표면-경화처리, 연삭처리

그림

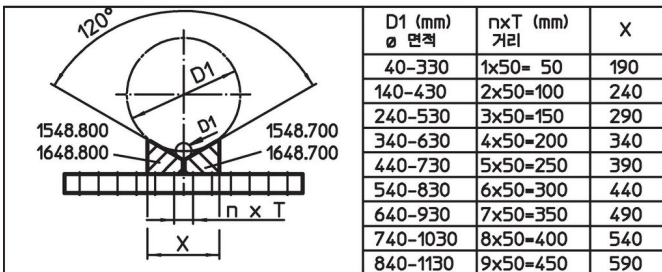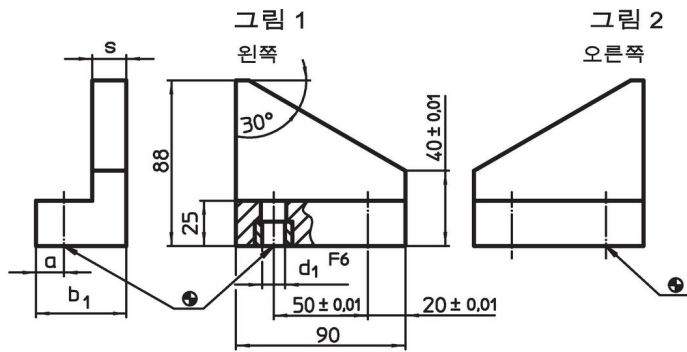

주문 정보

시스템	b ₁	d ₁	치수 [mm]	s	a	중량 [g]	제품 번호
오른쪽 - 그림 2							
L12	48	12		18	15	1296	1548.700
L16	53	16		20	17	1437	1648.700
왼쪽 - 그림 1							
L12	48	12		18	15	1308	1548.800
L16	53	16		20	17	1431	1648.800

규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.