

## Opnamen

### 1040.500




#### Productbeschrijving


#### Materiaal

- staal, gehard, geslepen

#### Tekening

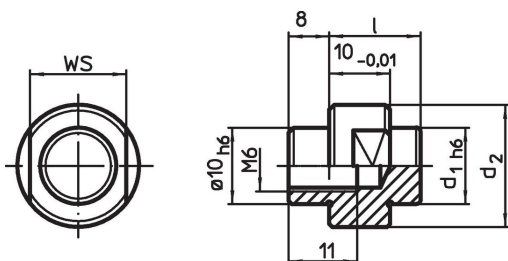

#### Bestelinformatie

| System | d <sub>1</sub> | Afmetingen<br>d <sub>2</sub><br>[mm] | l  | SW<br>[mm] | <br>[g] | Artikelnr. |
|--------|----------------|--------------------------------------|----|------------|--|------------|
| V40    | 10             | 19                                   | 14 | 13         | 25   | 1040.500   |

#### Voldoet

##### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

##### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

##### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

##### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."