

## T-gleufspanner

1131.100



### Productbeschrijving

#### Materiaal


- staal, gehard, geslepen

#### Meer informatie

#### Overige producten

- Imbussleutels

### Tekening

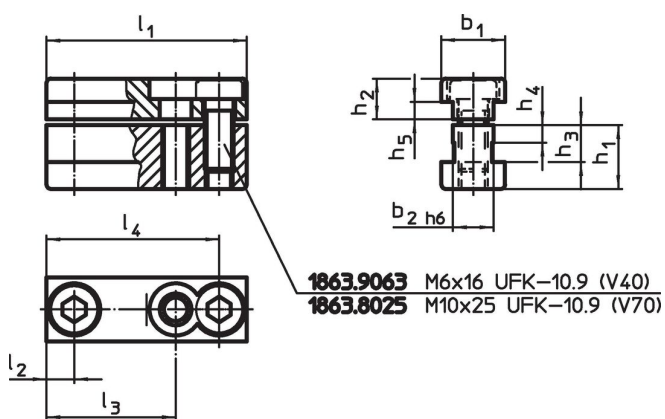

### Bestelinformatie

Systeem	Afmetingen											[g]	Artikelnr.
	$l_1$	$l_2$	$l_3$	$l_4$	$b_1$	$b_2$	$h_1$	$h_2$	$h_3$	$h_4$	$h_5$		
V70	69	9,5	44,5	59,5	22	14	22	14	12,7	6	6	292	1131.100

### Voldoet

#### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

#### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

#### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."