

klemzetstukken • met een punt

1702.740




Productbeschrijving

- Voor het klemmen van onbewerkte delen
- Laagst mogelijke verlies in klemmarge
- klemhoogte: verstelbaar van 4.5 tot 6.0 mm

Materiaal

- staal, gehard

Tekening

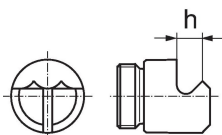

Bestelinformatie

| Afmetingen | | Artikelnr. |
|------------|----|------------|
| h | | |
| [mm] | | |
| 5,5 | 23 | 1702.740 |

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."