

## Afstandsringen • voor arreterbouten

22120.0636



### Productbeschrijving

Met de afstandsringen kan de schroefdraadlengte van de arreterbout aan de desbetreffende toepassing aangepast worden.


### Materiaal

- RVS 1.4305

### Tekening



EH 22110.

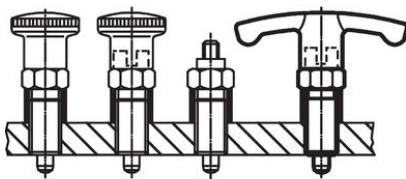


Afbeelding 1

Arreterbouten  
mini




Afbeelding 2

EH 22120.

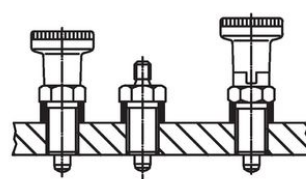

Afbeelding 3

Arreterbouten  
kort

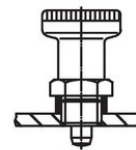


Afbeelding 4

### Bestelinformatie

Afmetingen			voor arreterbouten grootte.	Voor uitvoering afbeelding	🌡️ max.	📦 [g]	Artikelnr.
d <sub>1</sub>	l	d <sub>2</sub>	[mm]		[°C]		
H12	±0,1	-0,1	M8	1	250	1,2	22120.0636

### Toepassingsvoorbeeld

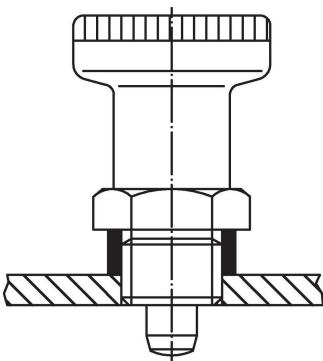



### Voldoet

#### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

#### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

#### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."