

## Afstandsringen • voor arreterbouten

22120.0684





### Productbeschrijving

Met de afstandsringen kan de schroefdraadlengte van de arreterbout aan de desbetreffende toepassing aangepast worden.

### Materiaal

- RVS 1.4305


### Tekening

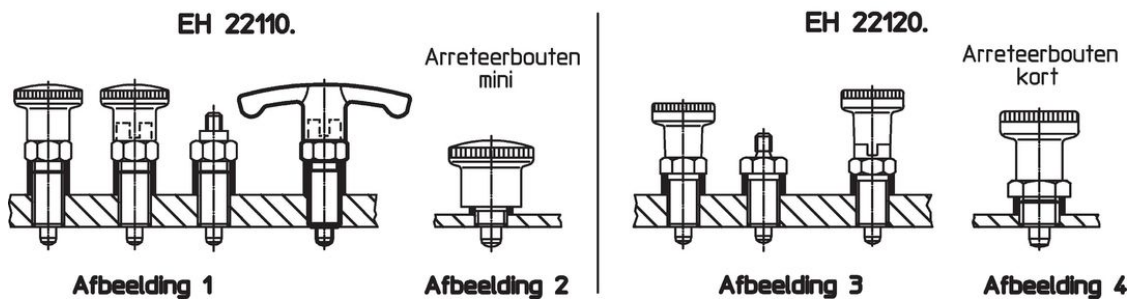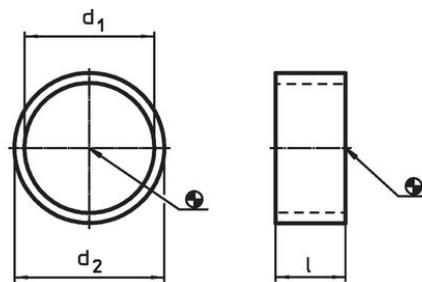

### Bestelinformatie

Afmetingen			voor arreterbouten grootte.	Voor uitvoering afbeelding	🌡️ max.	📦 [g]	Artikelnr.
d <sub>1</sub> H12	l ±0,1 [mm]	d <sub>2</sub> -0,1	[mm]		[°C]		
16	4	19	M16	3/4	250	2,8	22120.0684

### Toepassingsvoorbeeld

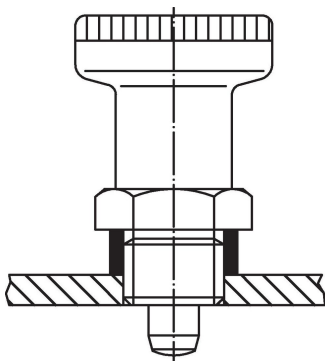



### Voldoet

#### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

#### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

#### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."