

Zwenschijven · DIN 6371 met platkopschroef DIN 923
22280.0010

Productbeschrijving

Materiaal

Schroef met platte kop

- staal, gezwart, kwaliteit 5.8


Zwenschijf

- temperstaal, veredeld, gezwart

Montage

De C-sluitringen kunnen aan beide zijden worden geïnstalleerd met behulp van de meegeleverde bout. U kunt met de klok mee of tegen de klok in draaien.


Tekening

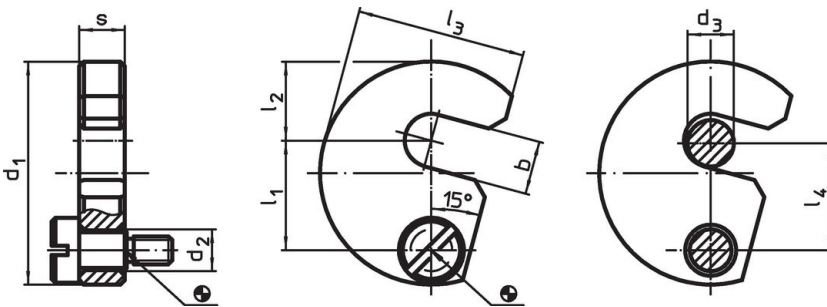

Bestelinformatie

Nominale maat d_3 [mm]	Afmetingen [mm]								geschikte schroef [mm]	[g]	Artikelnr.
	b	d_1	d_2	l_1	l_2	l_3	l_4	s -0,2			
10	11,5	48	9	23,6	17	36,5	23	9,8	M6 x 10	99	22280.0010

Toepassingsvoorbeeld

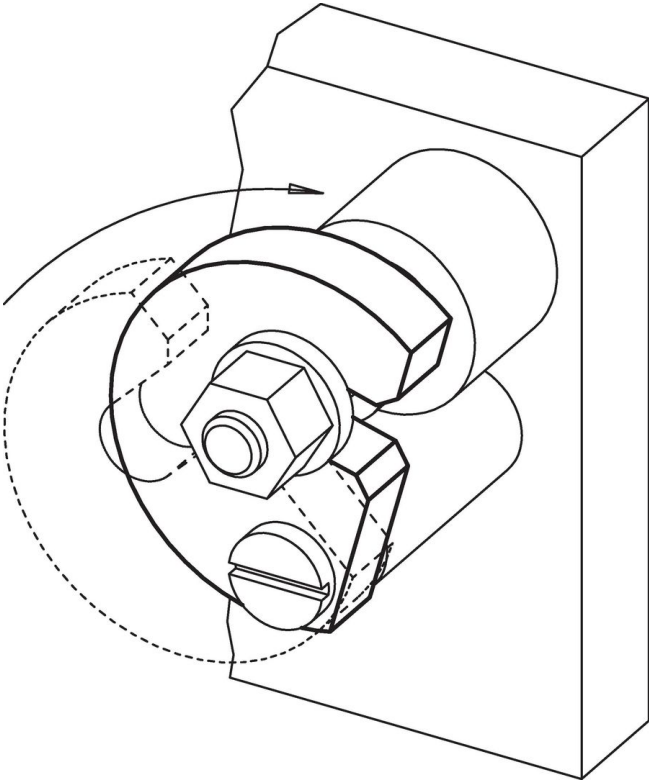

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."