

Zwenschijven · DIN 6371 met platkopschroef DIN 923  
22280.0024



Productbeschrijving

Materiaal

Schroef met platte kop

- staal, gezwart, kwaliteit 5.8


Zwenschijf

- temperstaal, veredeld, gezwart

Montage

De C-sluitringen kunnen aan beide zijden worden geïnstalleerd met behulp van de meegeleverde bout. U kunt met de klok mee of tegen de klok in draaien.

Tekening

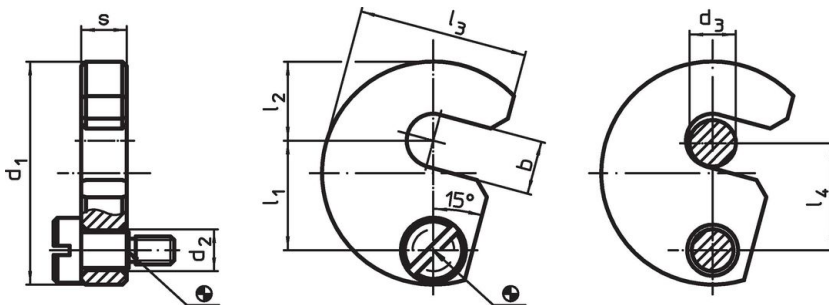

Bestelinformatie

Nominale maat $d_3$ [mm]	b	$d_1$	$d_2$	Afmetingen					s -0,2	geschikte schroef [mm]	[g]	Artikelnr.
				$l_1$	$l_2$	$l_3$	$l_4$	[mm]				
24	25,5	82	11	40,6	32	62	40	15,8	M8 x 16	430	22280.0024	

## Toepassingsvoorbeeld



## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."