

Steunpoten • beschermd tegen glijden

22593.0500



Productbeschrijving

De steunpoten zijn universeel bruikbaar als verstelbare poten.
In deze versie met een rubberen dop worden gevoelige steunoppervlakken beschermd en wordt uitglijden voorkomen.
De plaat wordt op de draadpen en moer geschroefd met een roestvast bevestigingsschroef en wordt ook gelijmd.

Materiaal

Stelschroef

- staal, verzinkt door galvanisatie, gepassiveerd

Rubberen dop

- rubber, zwart

Borgmoer

- staal, verzinkt door galvanisatie, gepassiveerd, ISO 4032

Schijf


- staal, verzinkt door galvanisatie, gepassiveerd

Meer informatie


Overige producten

- Steunpoten


Tekening

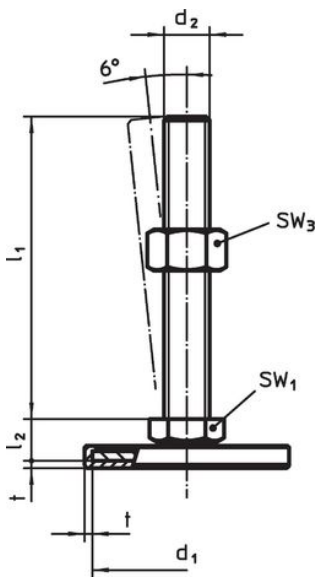

Afbeelding 1

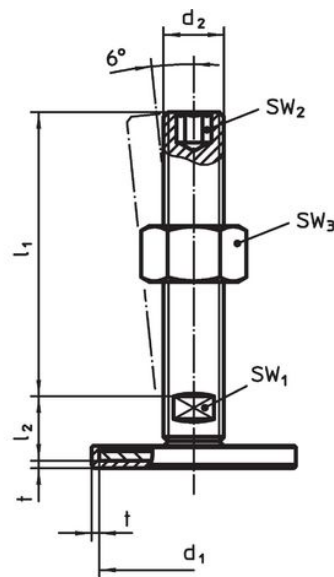

Afbeelding 2

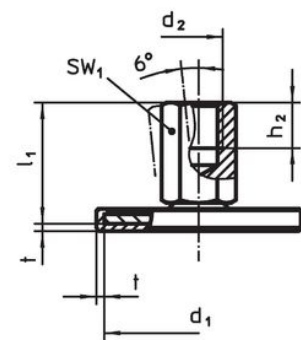

Afbeelding 3

Bestelinformatie

d ₁	d ₂	Afmetingen			SW ₁ [mm]	SW ₃ [mm]	[g]	Artikelnr.
		l ₁	l ₂	t				
met draadeind – Afbeelding 1, Staal								
80	M10	100	12	2	17	16	201	22593.0500

Voldoet

Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."