

Steunpoten

22593.0640



Productbeschrijving

De steunpoten zijn universeel bruikbaar als verstelbare poten. De plaat wordt op de draadpen en moer geschroefd met een roestvast bevestigingsschroef en wordt ook gelijmd.

Materiaal

Stelschroef

- staal, verzinkt door galvanisatie, gepassiveerd

Borgmoer

- staal, verzinkt door galvanisatie, gepassiveerd, ISO 4032

Schijf




- staal, verzinkt door galvanisatie, gepassiveerd

Meer informatie

Overige producten

- Steunpoten, beschermd tegen glijden

Tekening

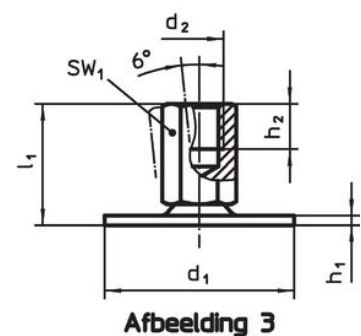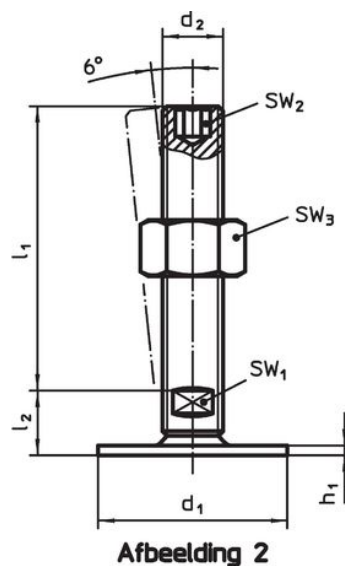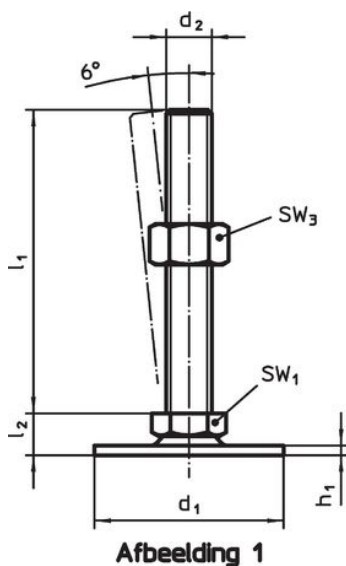

Bestelinformatie

d ₁	d ₂	Afmetingen			SW ₁	SW ₂	SW ₃		Artikelnr.
		l ₁ [mm]	h ₁	l ₂	[mm]	[mm]	[mm]		
met draadeind – Afbeelding 2, Staal									
50	M16	125	2,5	17	12	8	24	236	22593.0640

Voldoet

Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."