

Drukschroeven • met een messing stift

22760.0054



Productbeschrijving

Voor het voorzichtig klemmen of aandrukken van schroefdraadspillen, assen en oppervlaktebehandelde delen.

Materiaal

Stoatkussen

- messing

Schroef


- temperstaal, veredeld, $1200 \pm 100 \text{ N/mm}^2$

Meer informatie

Overige producten

- Drukschroeven, met een kunststof stift


Tekening

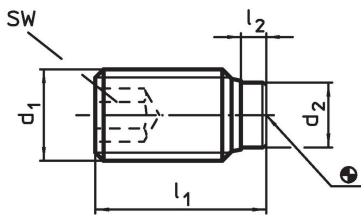

Bestelinformatie

Afmetingen				SW	🌡️	📦	Artikelnr.
d ₁	l ₁	l ₂	d ₂	[mm]	max. [°C]	[g]	
temperstaal							
M5	12,5	1,3	3	2,5	250	1,2	22760.0054

Toepassingsvoorbeeld

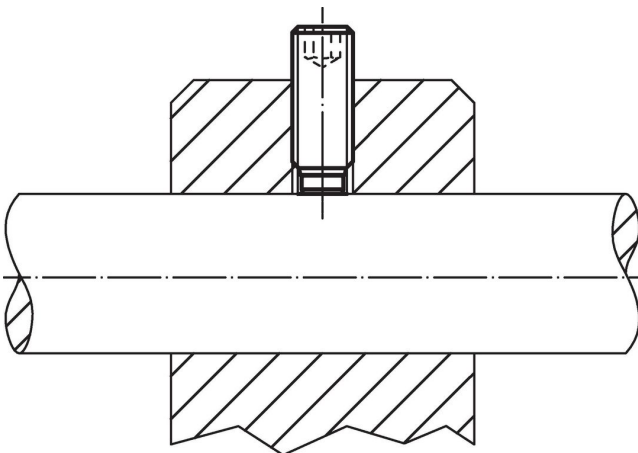

Voldoet

Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."