

Drukschroeven • met een messing stift

22760.0086



Productbeschrijving

Voor het voorzichtig klemmen of aandrukken van schroefdraadspillen, assen en oppervlaktebehandelde delen.

Materiaal

Stoetkussen

- messing

Schroef


- temperstaal, veredeld, $1200 \pm 100 \text{ N/mm}^2$

Meer informatie

Overige producten

- Drukschroeven, met een kunststof stift


Tekening

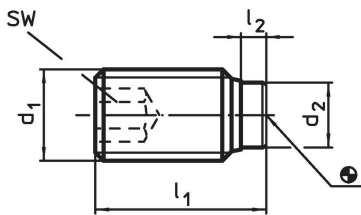

Bestelinformatie

Afmetingen				SW	max.		Artikelnr.
d ₁	l ₁	l ₂	d ₂	[mm]	[°C]	[g]	
temperstaal							
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[°C]	[g]	
M8	22	2,5	5,5	4	250	5,7	22760.0086

Toepassingsvoorbeeld

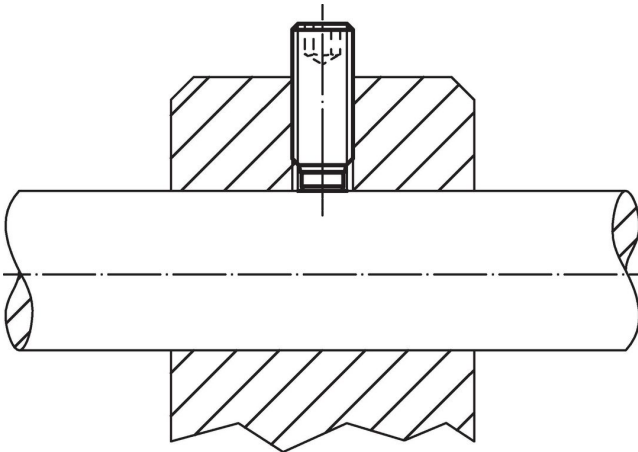

Voldoet

Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."