

## Drukschroeven • met een messing stift

22760.0126



### Productbeschrijving

Voor het voorzichtig klemmen of aandrukken van schroefdraadspillen, assen en oppervlaktebehandelde delen.

### Materiaal

#### Stoatkussen

- messing

#### Schroef


- temperstaal, veredeld,  $1200 \pm 100 \text{ N/mm}^2$

### Meer informatie

#### Overige producten

- Drukschroeven, met een kunststof stift


### Tekening

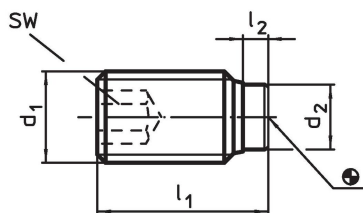

### Bestelinformatie

Afmetingen				SW	max.		Artikelnr.
d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	d <sub>2</sub>	[mm]	[°C]	[g]	
temperstaal							
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[°C]	[g]	
M12	32,5	3,4	8,5	6	250	19	22760.0126

### Toepassingsvoorbeeld

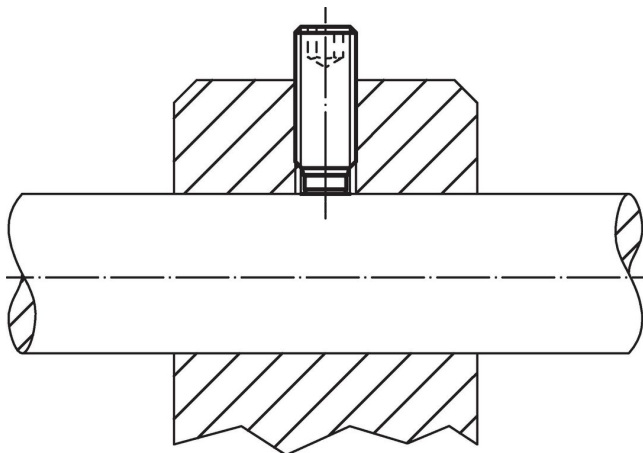

## Voldoet

### Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

### Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

### Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."