

## Drukschroeven • met een messing stift

22760.0524



### Productbeschrijving

Voor het voorzichtig klemmen of aandrukken van schroefdraadspillen, assen en oppervlaktebehandelde delen.

### Materiaal

#### Stoatkussen

- messing

#### Schroef


- RVS 1.4305

### Meer informatie

#### Overige producten

- Drukschroeven, met een kunststof stift


### Tekening

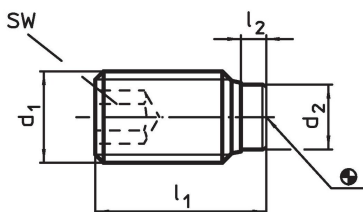

### Bestelinformatie

| Afmetingen      |                |                |                | SW   | max. |     | Artikelnr. |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|------|------|-----|------------|
| d <sub>1</sub>  | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | d <sub>2</sub> | [mm] | [°C] | [g] |            |
| Roestvast staal |                |                |                |      |      |     |            |
| M12             | 22,5           | 3,4            | 8,5            | 6    | 250  | 12  | 22760.0524 |

### Toepassingsvoorbeeld

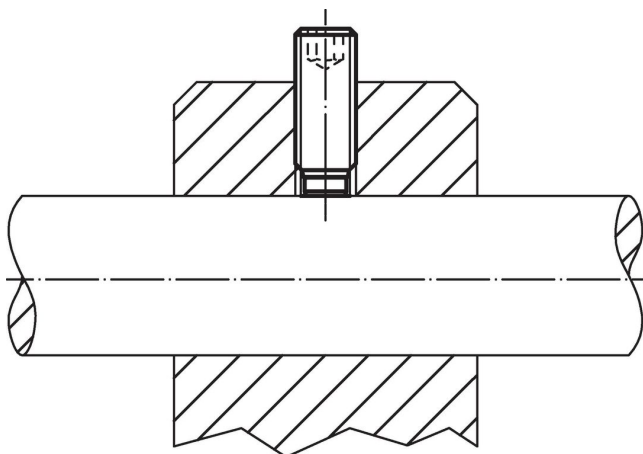

## Voldoet

### Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

### Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."