

Drukschroeven • met een kunststof stift

22760.0704



Productbeschrijving

Voor het voorzichtig klemmen of aandrukken van schroefdraadspillen, assen en oppervlaktebehandelde delen.

Materiaal

Stoatkussen
• thermoplast (POM), wit


Schroef
• RVS 1.4305

Meer informatie

Overige producten

- Drukschroeven, met een messing stift

Tekening

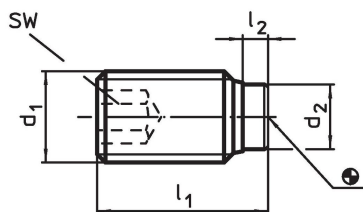

Bestelinformatie

Afmetingen				SW	Temperatuur		Gewicht	Artikelnr.
d ₁	l ₁	l ₂	d ₂	[mm]	min.	max.	[g]	
[mm]				[mm]	[°C]			
Roestvast staal								
M10	26,9	1,9	6,5	5	-30	80	9,9	22760.0704

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."