

## Drukschroeven • met een kunststof stift

22760.0722



## Productbeschrijving

Voor het voorzichtig klemmen of aandrukken van schroefdraadspillen, assen en oppervlaktebehandelde delen.

## Materiaal

**Stoatkussen**  
• thermoplast (POM), wit


**Schroef**  
• RVS 1.4305

## Meer informatie

## Overige producten

- Drukschroeven, met een messing stift

## Tekening

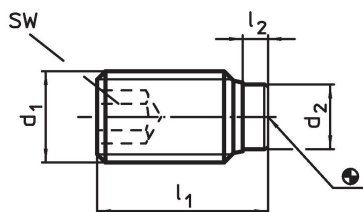

## Bestelinformatie

d <sub>1</sub>	Afmetingen		d <sub>2</sub>	SW				Artikelnr.
	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>			min.	max.		
	[mm]			[mm]	[°C]		[g]	
Roestvast staal								
M12	22,1	2,1	8	6	-30	80	9,1	22760.0722

## Voldoet

## Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

## Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

## Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."