

Moeren voor T-sleuf • uitgeschoven

23020.0200



Productbeschrijving

Moeren voor T-gleuven "verlengd" zijn in vergelijking met de uitvoering DIN508 verlengd uitgevoerd en bijzonder geschikt voor montage in het sleufkruis.

Materiaal

- temperstaal, veredeld, kwaliteit 10, gezwart


Tekening



Bestelinformatie

| Nominale gleufmaat [mm] | Afmetingen | | | | | | Artikelnr. |
|----------------------------|------------|------|----|----|----|----|------------|
| | d | a | e | l | h | k | |
| 20 | M18 | 19,6 | 32 | 64 | 24 | 12 | 257 |

Toepassingsvoorbeeld

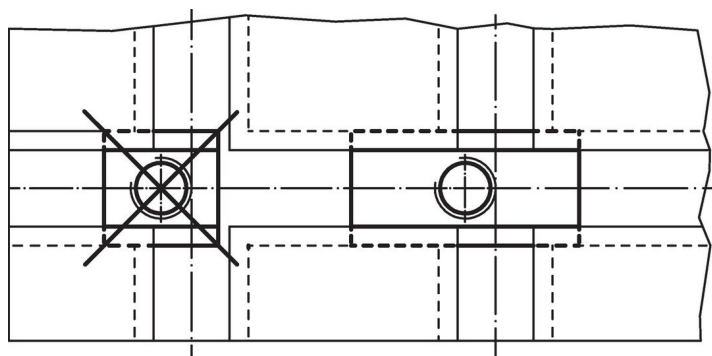

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."