

## Moeren voor T-sleuf · ruit

23020.0620




### Productbeschrijving

Moeren voor T-gleuven "ruit" hoeven niet in de lengte te worden gestoken, maar kunnen direct in de gleuf worden gestoken.

### Materiaal

- temperstaal, veredeld, gezwart

### Tekening

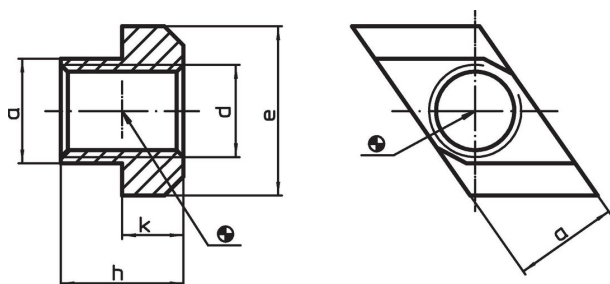

### Bestelinformatie

Nominale gleufmaat [mm]	Afmetingen					[g]	Artikelnr.
	d	a	e	h	k		
12	M10	11,6	18	14	7	14	23020.0620

### Toepassingsvoorbeeld



### Voldoet

#### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

#### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

#### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfrام uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."