

Zeskantmoeren met kraag • DIN 6331 (hoogte 1,5 d) 23080.0018



Productbeschrijving

De zeskantmoeren met kraag (flensmoeren) worden vervaardigd conform DIN 6331.

Materiaal


- temperstaal, veredeld, kwaliteit 10, gefosfateerd

Meer informatie

Verwijzingen

Aandraaimomenten en sterktes, zie appendix - Technische gegevens -

Tekening

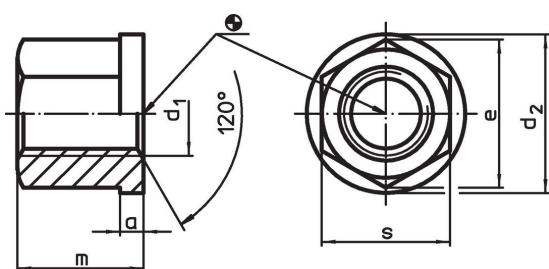


Bestelinformatie

Afmetingen						[g]	Artikelnr. ¹⁾
d ₁	a	d ₂	e	m	s		
temperstaal							
M18	5,5	34	31,2	27	27	97	23080.0018

¹⁾ Afmetingen zijn niet in de DIN vastgelegd.

Toepassingsvoorbeeld

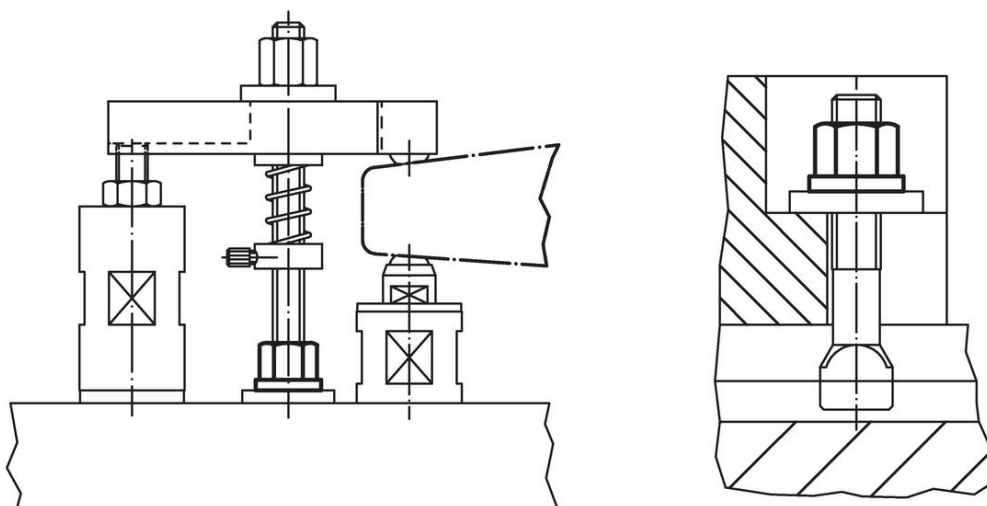

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."