

Zeskantmoeren met kraag • DIN 6331 (hoogte 1,5 d) 23080.0030



Productbeschrijving

De zeskantmoeren met kraag (flensmoeren) worden vervaardigd conform DIN 6331.

Materiaal


- temperstaal, veredeld, kwaliteit 10, gefosfateerd

Meer informatie

Verwijzingen

Aandraaimomenten en sterktes, zie appendix - Technische gegevens -


Tekening

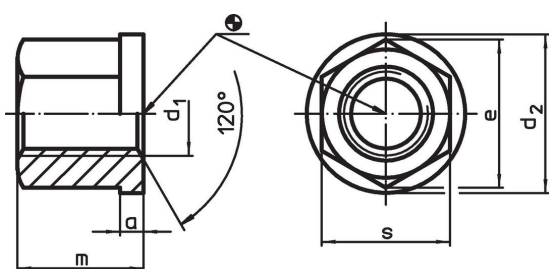

Bestelinformatie

| d ₁ | a | d ₂ | Afmetingen | | | [g] | Artikelnr. |
|----------------|---|----------------|------------|----|----|-----|------------|
| | | | e | m | s | | |
| temperstaal | | | | | | | |
| M30 | 8 | 58 | 53,1 | 45 | 46 | 468 | 23080.0030 |

Toepassingsvoorbeeld

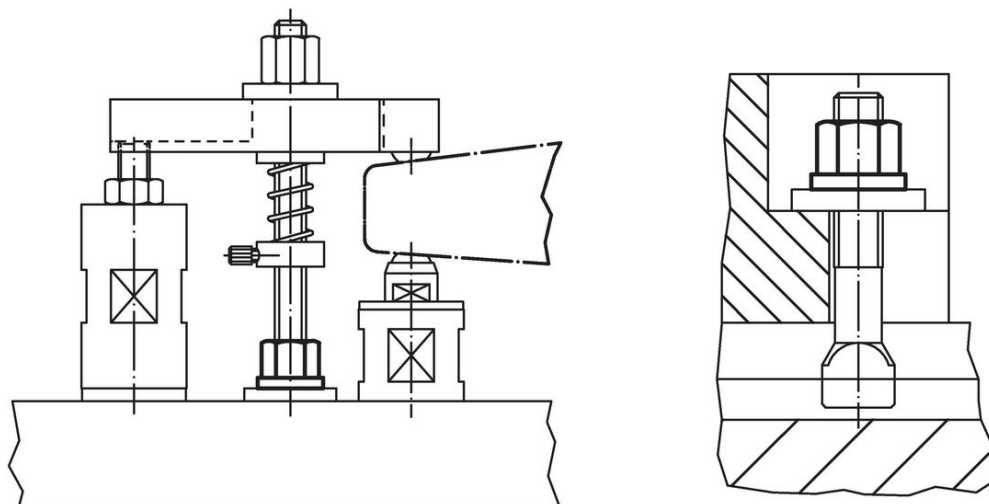

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."