

## Zeskantmoeren met kraag • DIN 6331 (hoogte 1,5 d) 23080.0036



### Productbeschrijving

De zeskantmoeren met kraag (flensmoeren) worden vervaardigd conform DIN 6331.

### Materiaal


- temperstaal, veredeld, kwaliteit 10, gefosfateerd

### Meer informatie

### Verwijzingen

Aandraaimomenten en sterktes, zie appendix - Technische gegevens -


### Tekening

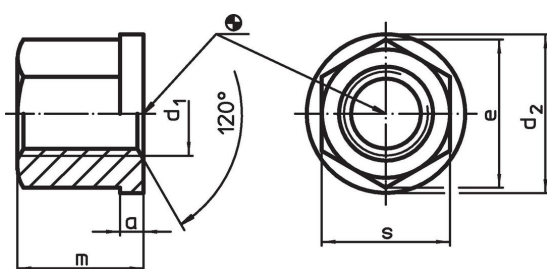

### Bestelinformatie

Afmetingen							Artikelnr.
$d_1$	$a$	$d_2$	$e$	$m$	$s$	[g]	
temperstaal							
M36	10	68	63,5	54	55	783	23080.0036

### Toepassingsvoorbeeld

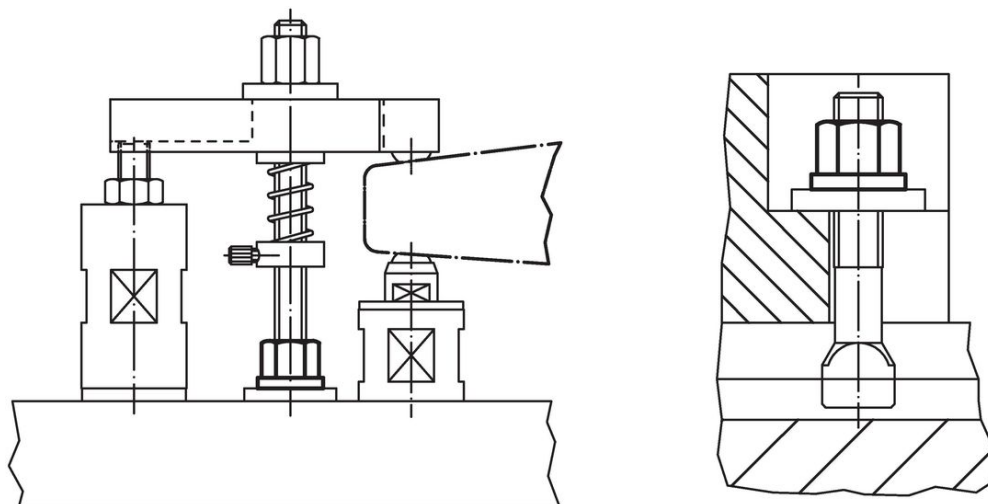

## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."