

## Zeskantmoeren met kraag • DIN 6331 (hoogte 1,5 d) 23080.0108



### Productbeschrijving

De zeskantmoeren met kraag (flensmoeren) worden vervaardigd conform DIN 6331.

### Materiaal


- RVS 1.4305

### Meer informatie

### Verwijzingen

Aandraaimomenten en sterktes, zie appendix - Technische gegevens -

### Tekening

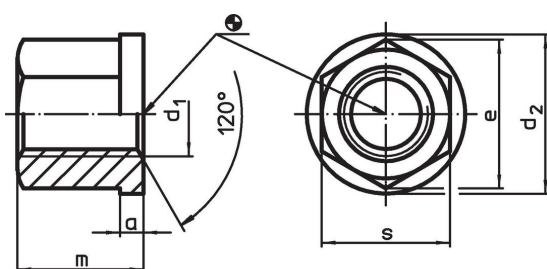


### Bestelinformatie

Afmetingen						[g]	Artikelnr. <sup>1)</sup>
d <sub>1</sub>	a	d <sub>2</sub>	e	m	s		
Roestvast staal							
M8	3,5	18	15	12	13	12	23080.0108

<sup>1)</sup> DIN standaard geldt niet voor dit materiaal

### Toepassingsvoorbeeld

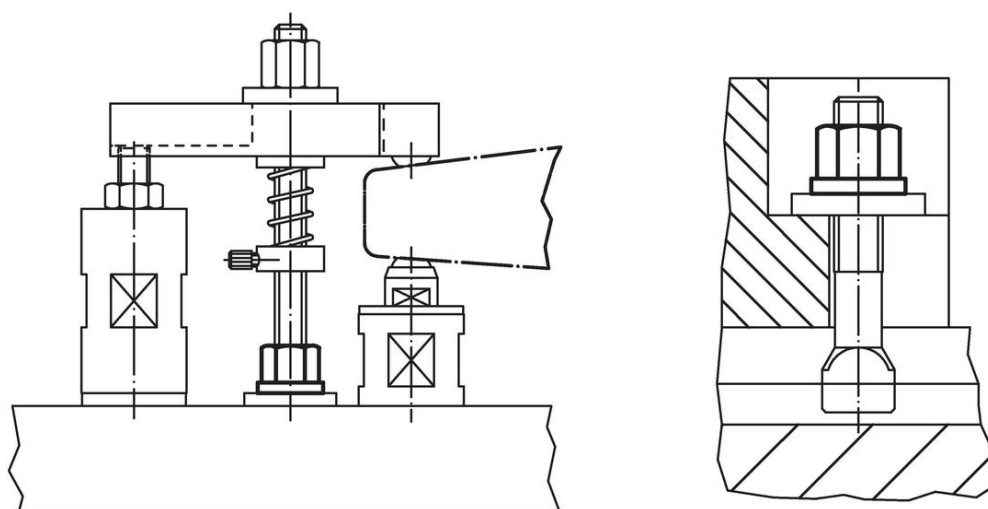

## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."