


Verlengmoeren • (hoogte 3 d)

23090.0014

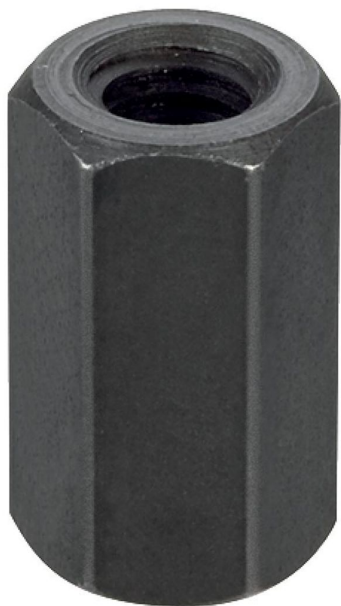

Productbeschrijving

In vergelijking tot een zeskantmoer volgens DIN 6330 zijn de verlengmoeren langwerpiger en bijzonder geschikt als verbindingstuk voor draadeinden.

Materiaal


- temperstaal, veredeld, kwaliteit 10, gefosfateerd

Meer informatie

Verwijzingen

Aandraaimomenten en sterktes, zie appendix - Technische gegevens -


Tekening

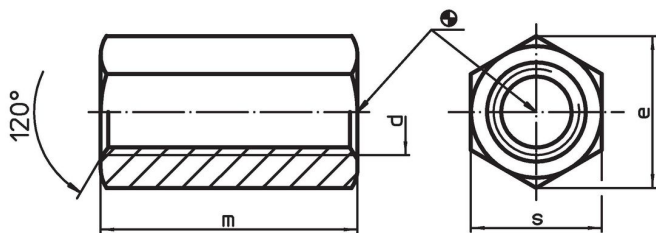

Bestelinformatie

| d | Afmetingen | | | [g] | Artikelnr. |
|-----|------------|----|----|-----|------------|
| | e | m | s | | |
| M14 | 24,2 | 42 | 21 | 79 | 23090.0014 |

Toepassingsvoorbeeld

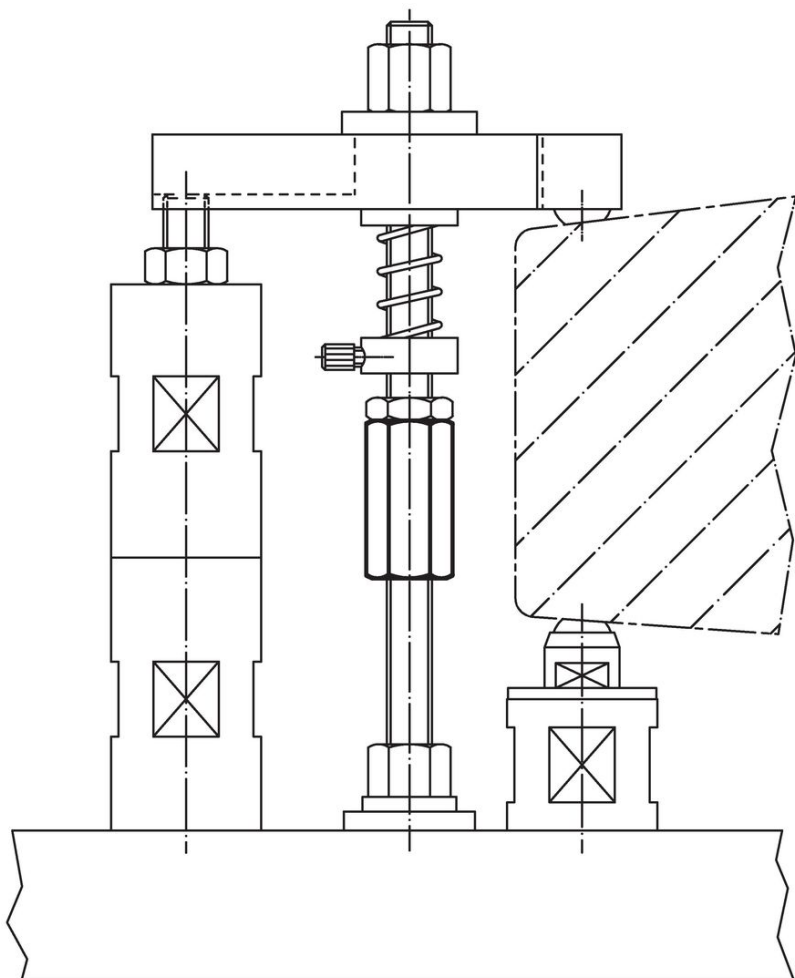

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."