

Meeneemblokken • DIN 2079

23100.0040




Productbeschrijving

deze meeneemblokken zijn vervaardigd volgens DIN 2079.


Materiaal

- Gelegeerd inzetgehard staal, inzetgehard, gezwart, geslepen


Tekening

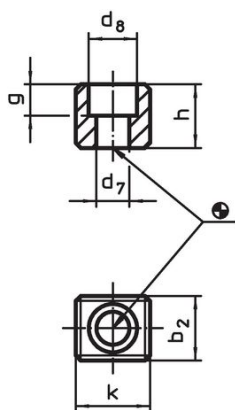

Afbeelding 1

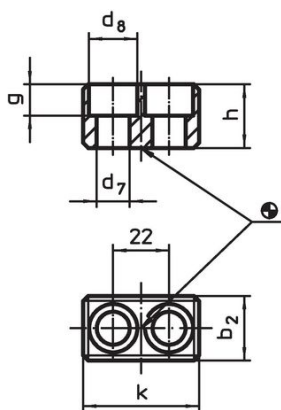

Afbeelding 2

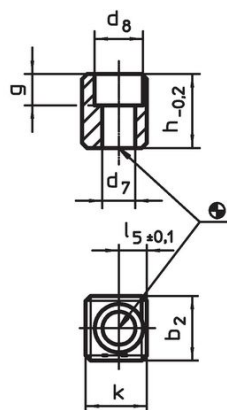


Afbeelding 3

Bestelinformatie

Spindelkop nr.	Afmetingen						voor schroeven ISO 4762 [mm]	[g]	Artikelnr.
	k	b ₂ h5	d ₇ [mm]	d ₈	g	h			
voor spijkoppen nr. 30 tot 60, vorm A – Afbeelding 1									
40	19,5	15,9	6,4	10,4	6,2	16	M6 x 16	32	23100.0040

Toepassingsvoorbeeld

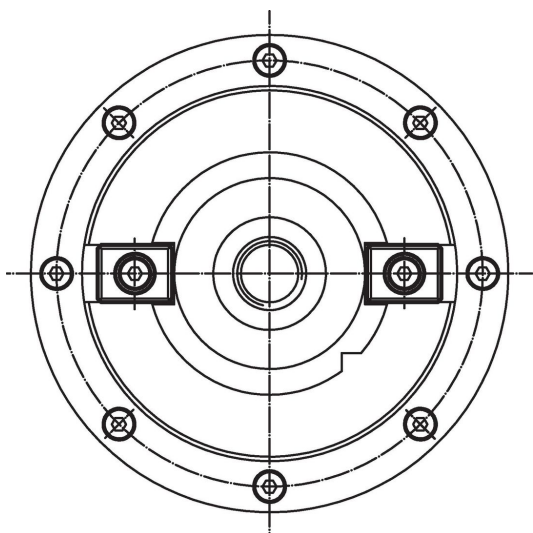

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."