

## Meeneemblokken • DIN 2079

23100.0230




### Productbeschrijving

deze meeneemblokken zijn vervaardigd volgens DIN 2079.


### Materiaal

- Gelegeerd inzetgehard staal, inzetgehard, gezwart, geslepen


### Tekening

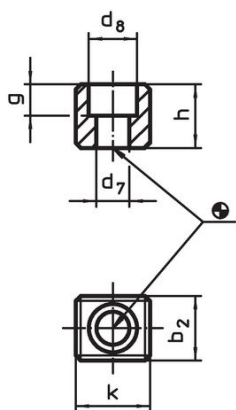

Afbeelding 1

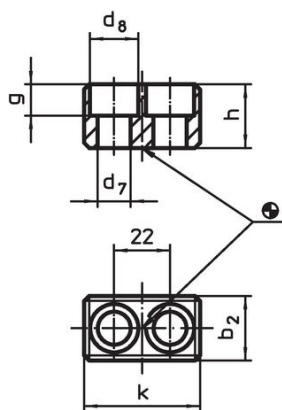


Afbeelding 2

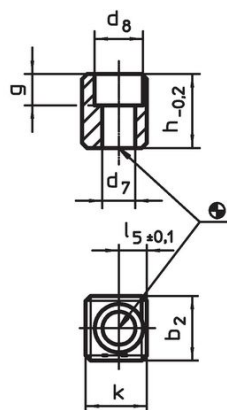


Afbeelding 3

### Bestelinformatie

Spindelkop nr.	Afmetingen							voor schroeven ISO 4762	 [g]	Artikelnr.
	k	b <sub>2</sub> h5	d <sub>7</sub>	d <sub>8</sub>	g	h	l <sub>5</sub> ±0,1			
voor spijkoppen nr. 30 tot 50, vorm C – Afbeelding 3										
30	13,5	15,9	6,4	10,4	6,2	24,5	5,5	M6 x 25	32	23100.0230

### Toepassingsvoorbeeld

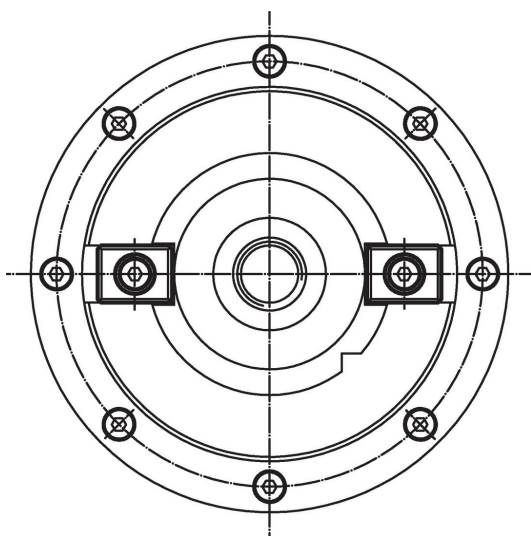

## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."