

Vlakke gleufstenen

23130.0010



Productbeschrijving

Voor het uitrichten van opspanssystemen en spanwerktuigen op machinetafels met T-gleuven volgens DIN 650.


Materiaal

- staal, gehard, gezwart, geslepen


Montage

Vlakke gleufstenen worden in de richtgleuf van de opspanningen ingeschroefd. Vlakke richtstenen zijn geschikt voor opspanningen op machines met dezelfde gleufbreedte.


Tekening

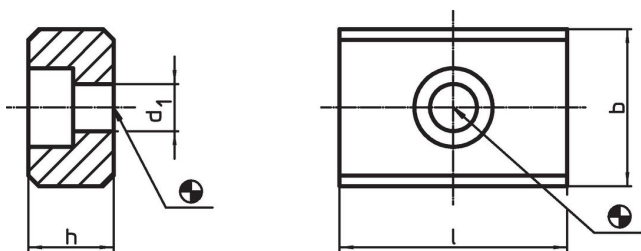

Bestelinformatie

| b h6 | h | Afmetingen | | d ₁ | voor schroeven |  | Artikelnr. |
|---------|---|------------|--|----------------|----------------|--|------------|
| | | l | | | ISO 4762 | | |
| | | [mm] | | | [mm] | [g] | |
| 10 | 8 | 20 | | 4,5 | M4 | 11 | 23130.0010 |

Toepassingsvoorbeeld

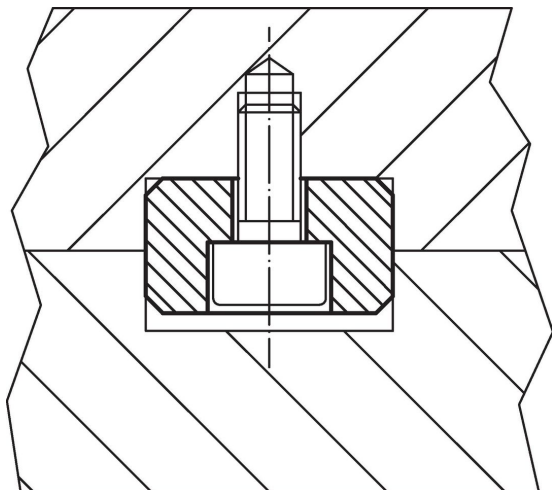

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."