

Spanijzers • DIN 6316 gebogen
23160.0011




Productbeschrijving

Deze spanner (spanklauw) volgens DIN 6316 met zwanenhals wordt voornamelijk gebruikt in de mechanische klemtechniek voor het spannen van werkstukken.

Materiaal

- temperstaal, gelakt


Tekening

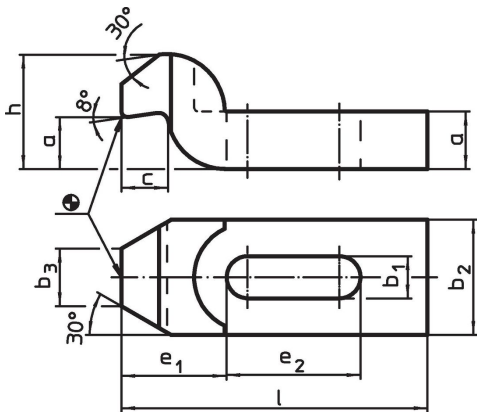

Bestelinformatie

Nominale maat b ₁ [mm]	Afmetingen								voor schroeven			Artikelnr.
	l	a	b ₂	b ₃	c	e ₁	e ₂	h	[mm]	[inch]	[g]	
11	100	15	30	15	12	32	32	30	M10	3/8	307	23160.0011

Toepassingsvoorbeeld

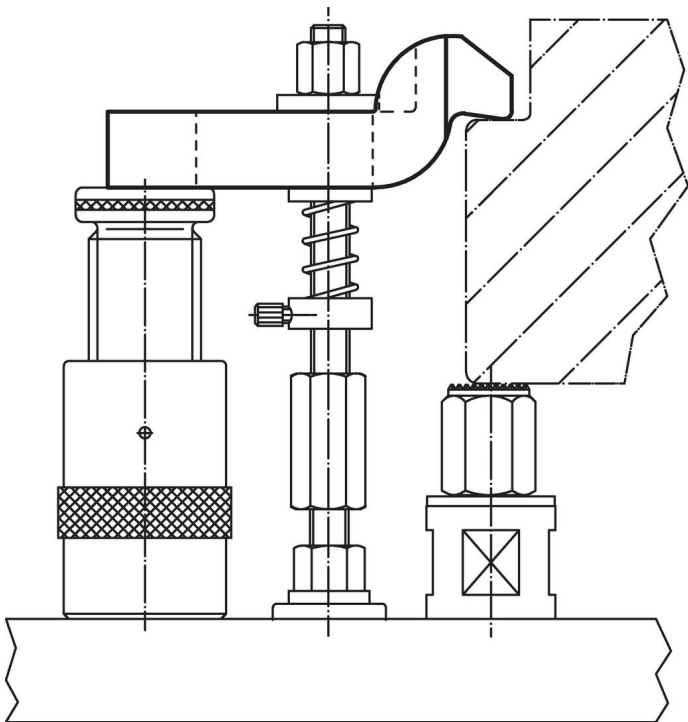

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."