

## Beugelgrepen

24300.0540



### Productbeschrijving

U-grepen worden bijvoorbeeld toegepast op machinedeuren, meubeldeuren, kastdeuren, lades en ladeblokken.

Deze beugels worden gekenmerkt door hun ergonomische profielontwerp met zeer hoge stabiliteit en hun eenvoudige en tijdloze vormgeving.


### Materiaal

- Greep**
- RVS 1.4301, mat gestraald

### Montage

Montage van de achterzijde.


### Tekening

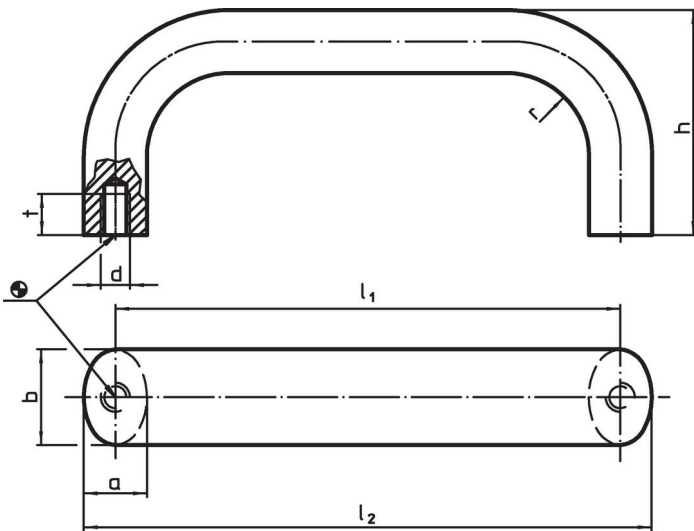

### Bestelinformatie

b	l <sub>1</sub> ±0,25	l <sub>2</sub>	Afmetingen					[g]	Artikelnr.
			a	d	h	r	t		
roestvast staal, mat gestraald, Roestvast staal									
20	200	213	13	M6	51	13	10	440	24300.0540

### Toepassingsvoorbeeld

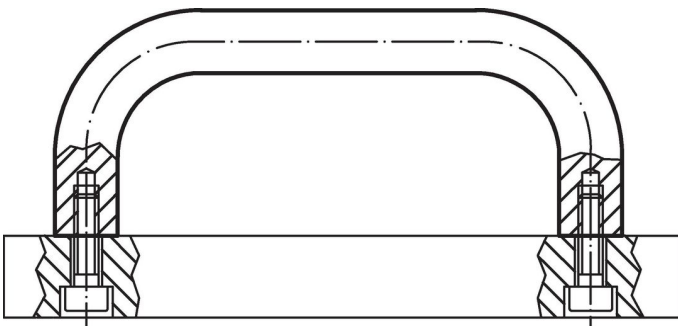

## **Voldoet**

### **Conform RoHS**

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### **Bevat geen SVHC stoffen**

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### **Bevat geen propositie 65 stoffen**

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### **Vrij van conflictmineralen**

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."