

## Klemhefbomen

24430.0236



### Productbeschrijving

#### Materiaal


##### Hefboom

- RVS 1.4305, mat gestraald

##### Kogelknop

- kunststof (PF 31), zwart, DIN 319


### Tekening

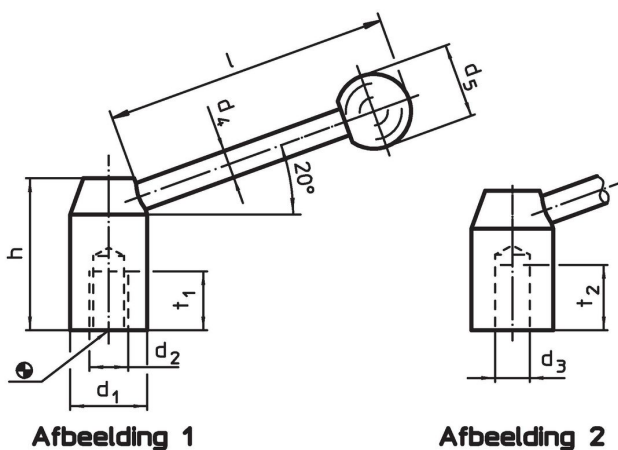

### Bestelinformatie

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>4</sub>	Afmetingen				[g]	Artikelnr.
			d <sub>5</sub>	h	l	t <sub>1</sub>		
[mm]								
met draadbus – Afbeelding 1, Roestvast staal								
25	M10	10	25	42	95	18	186	24430.0236

### Toepassingsvoorbeeld

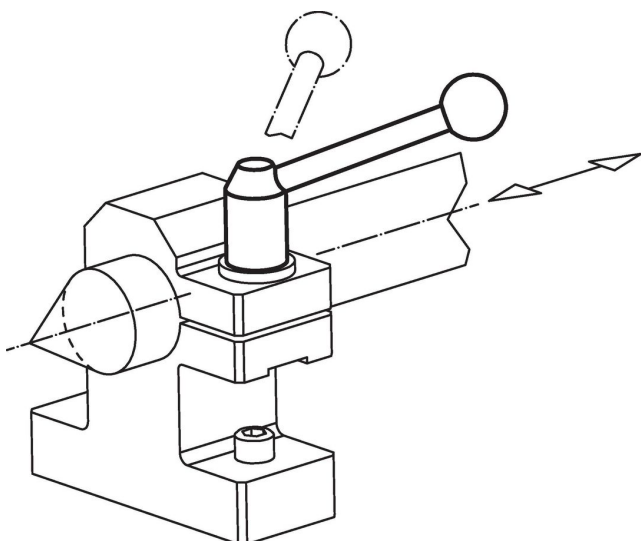

## **Voldoet**

### **Conform RoHS**

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### **Bevat geen SVHC stoffen**

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### **Bevat geen propositie 65 stoffen**

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### **Vrij van conflictmineralen**

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."