

## Kegelgrepen • DIN 99

24470.0408




### Productbeschrijving

#### Materiaal

- RVS 1.4305, mat gestraald

### Tekening

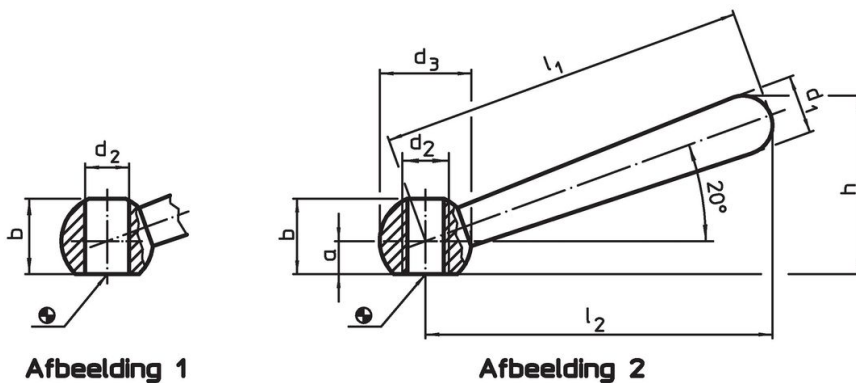

### Bestelinformatie

Afmetingen								[g]	Artikelnr.
$l_1$	$l_2$	a	b	$d_1$	$d_2$	$d_3$	h		
[mm]									
schuin, met schroefdraad, vorm N – Afbeelding 2, Roestvast staal									
80	76	6	15	13	M10	20	38	74	24470.0408

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

**Conform RoHS**

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

**Bevat geen SVHC stoffen**

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

**Bevat geen propositie 65 stoffen**

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

**Vrij van conflictmineralen**

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."