

Knevelmoeren • DIN 6305 met vaste knevel

24510.0508




Productbeschrijving

Bij deze uitvoering is de knevel ingeperst.

Materiaal

- automatenstaal, gezwart

Tekening

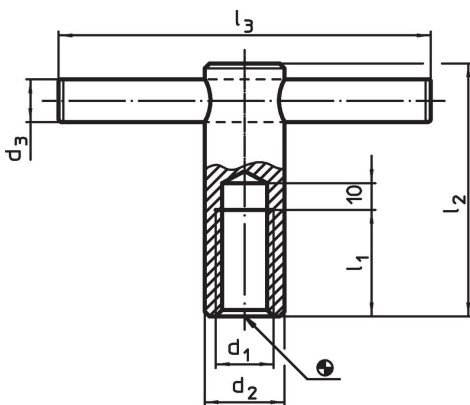


Bestelinformatie

d ₁	d ₂	Afmetingen				[g]	Artikelnr. ¹⁾
		d ₃	l ₁	l ₂	l ₃		
M8	16	6	16	50	60	78	24510.0508

¹⁾ Afmetingen zijn niet in de DIN vastgelegd.

Toepassingsvoorbeeld

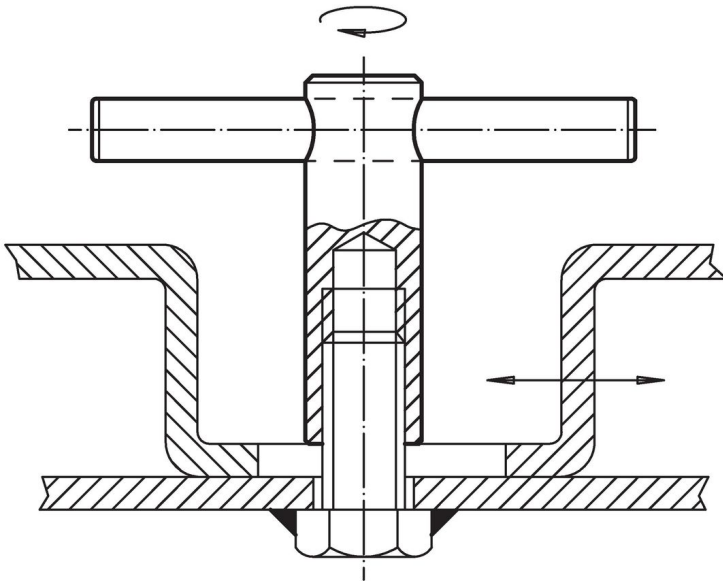

Voldoet

Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."