

## Knevelmoeren • DIN 6305 met vaste knevel

24510.0516




### Productbeschrijving

Bij deze uitvoering is de knevel ingeperst.

### Materiaal

- automatenstaal, gezwart


### Tekening

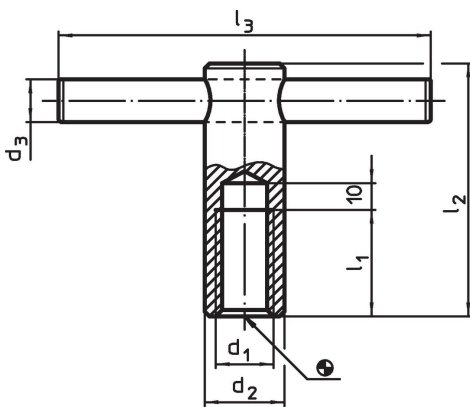

### Bestelinformatie

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Afmetingen				[g]	Artikelnr.
		d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>		
M16	24	12	35	85	120	320	24510.0516

### Toepassingsvoorbeeld

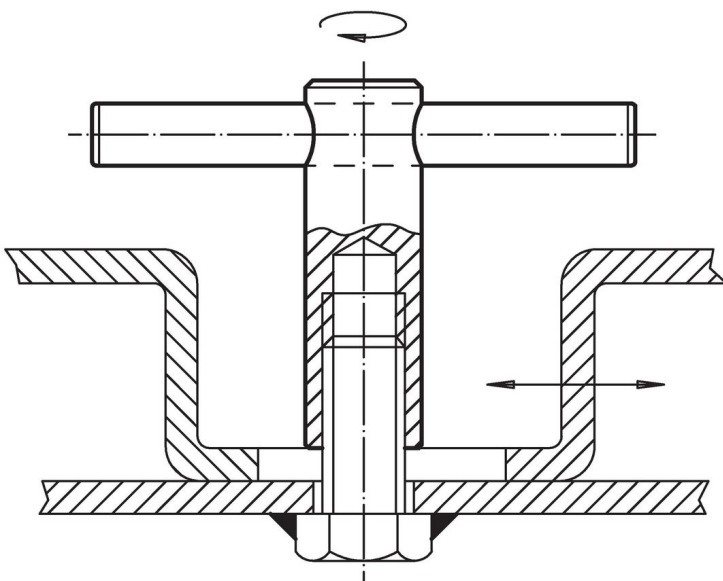

## Voldoet

### Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

### Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

### Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."