

## Knevelmoeren • DIN 6307 met losse knevel

24510.0716




### Productbeschrijving

Bij deze versie is de knevel verschuifbaar, door een veer vastgehouden.

### Materiaal

- automatenstaal, gezwart


### Tekening

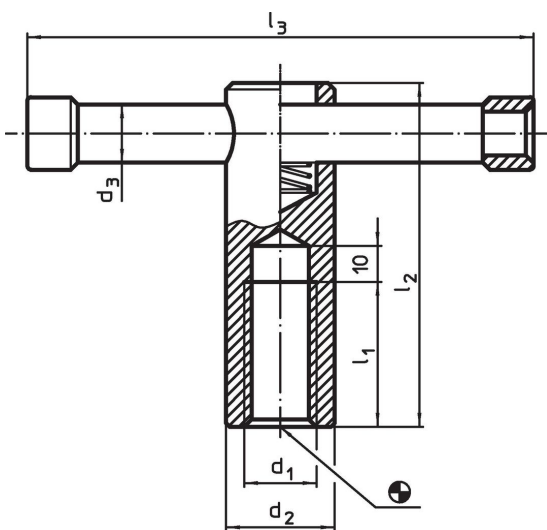

### Bestelinformatie

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	Afmetingen			[g]	Artikelnr.
			l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>		
M16	24	13	35	85	120	328	24510.0716

### Toepassingsvoorbeeld

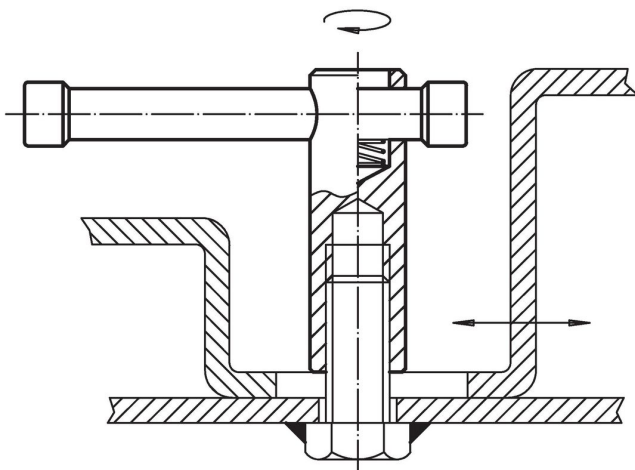

## Voldoet

### Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

### Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

### Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."