

Kogelknoppen • Metalen uitvoeringen vergelijkbaar met DIN 319

24561.0040



Productbeschrijving

Materiaal

- staal, gepolijst, helder

Meer informatie

Opmerkingen

Aanvulling DIN 319 vorm C voor alle metalen series.


Tekening



Bestelinformatie

d ₁	d ₂	Afmetingen			t ₁ min.	[g]	Artikelnr.
		d ₃ ~ [mm]	h ~				
40	M10	22	37	18	241	24561.0040	

Toepassingsvoorbeeld

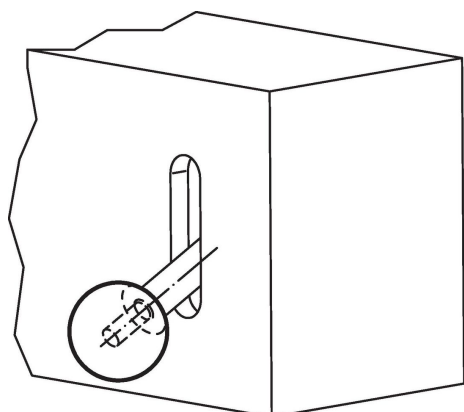

Voldoet

Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."