

Kogelknoppen • Metalen uitvoeringen vergelijkbaar met DIN 319
24561.0216



Productbeschrijving

Materiaal


- RVS 1.4305, mat gestraald

Meer informatie

Opmerkingen

Aanvulling DIN 319 vorm C voor alle metalen series.


Tekening

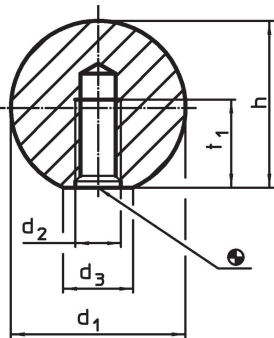

Bestelinformatie

d ₁	d ₂	Afmetingen				Artikelnr.
		d ₃	h	t ₁		
		~ [mm]	~	min.		
[g]						
Roestvast staal						
16	M4	8	15	7	16	24561.0216

Toepassingsvoorbeeld

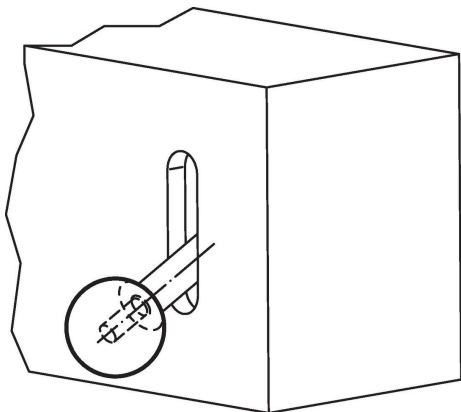

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."