

Kogelknoppen • Metalen uitvoeringen vergelijkbaar met DIN 319

24561.0225



Productbeschrijving

Materiaal


- RVS 1.4305, mat gestraald

Meer informatie


Opmerkingen

Aanvulling DIN 319 vorm C voor alle metalen series.


Tekening

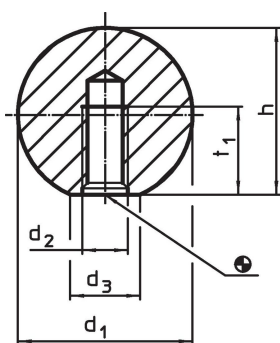

Bestelinformatie

d_1	d_2	Afmetingen d_3 ~ [mm]	h ~	t_1 min.	 [g]	Artikelnr.
25	M6	15	22,5	11	58	24561.0225

Toepassingsvoorbeeld

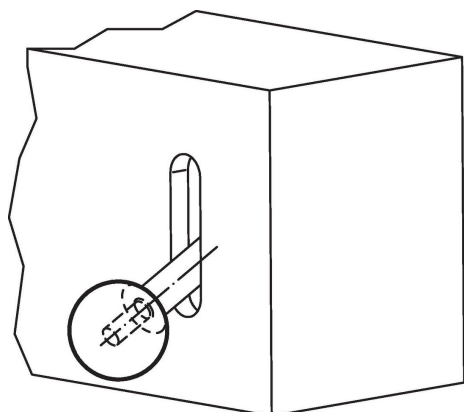

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."